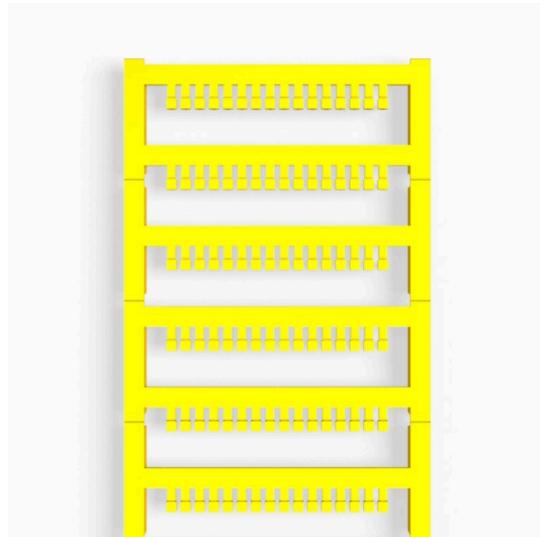


PM 2.7/2.6 MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**一般注文データ**

バージョン	OMNIMATE信号 - シリーズPM, プッシャー マーカー, 2.7 x 2.6 mm, ピッチ (mm) (P): 3.50 Weidmüller, 黄色
注文番号	1435010000
種別	PM 2.7/2.6 MC NE GE
GTIN (EAN)	4050118239768
数量	960 items

PM 2.7/2.6 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

高さ	2.7 mm	高さ (インチ)	0.1063 inch
幅	2.6 mm	幅 (インチ)	0.1024 inch
正味重量	0.11 g		

温度

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.001 kg CO2 eq.

一般データ

幅	2.6 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黄色
ハロゲン	はい
基本材質	ポリアミド 66
印刷文字	中立
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
推奨業種	機器メーカー
互換性を有するプリンター	PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Pusher markers
動作温度範囲	-40...100 °C
用途/製造元	Weidmueller

コネクタマーカー

ピッチ (mm) (P)	3.50 mm
--------------	---------

分類

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

PM 2.7/2.6 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



図面

