

SAIE-M12B-CD-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



センサー / アクチュエータのケーブル接続の装置側の接続には、さまざまな組込型コネクタが必要です。これらは、M12、M8、M5 のバージョンで使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, メス型ソケット、ストレート, PG 9, 極数: 5, 1 m
注文番号	1436710100
種別	SAIE-M12B-CD-1.0U
GTIN (EAN)	4050118244458
数量	1 items

SAIE-M12B-CD-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	80 g
------	------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合)	6c
------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b
------	--------------------------------------

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	1 m
PE 関数	いいえ
曲げ半径、最小、定置	5 x ケーブル直径
シーズ材料	PURハロゲンフリー

シーズカラー	スミレ色
曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径
燃線/ケーブル長	1 m
極数	5

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5
接触表面	金メッキ
ケーブル直径、最小	6.9 mm
公称電流	4 A
汚染度	3
ハウジングの温度範囲	-5 - +70 °C

コーディング	A-coded
ケーブル直径、最大	7.5 mm
公称電圧	125 V
保護度合い	IP68
ケーブルグランド	PG 9

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-101
--------	-----------------

分類

ETIM 8.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570
ECLASS 15.0	27-44-01-03

ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 14.0	27-44-01-03



SAIE-M12B-CD-1.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

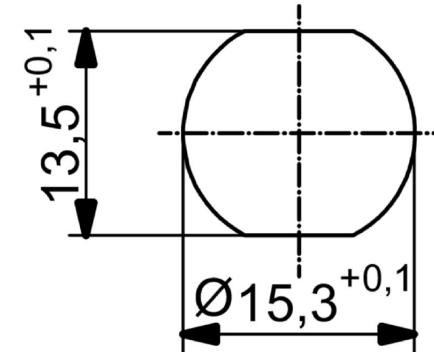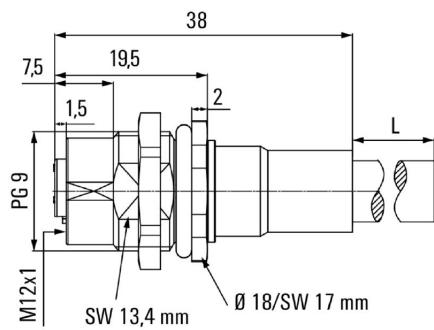

配線図

