

## SAI-04L-VP12-3A-M08L-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーの新型でスリムな M8 製品ラインナップ。このシリーズの製品は、すべての接続位置でのマーキングオプションを特長とします。8 極 M12 搭載の 4 方向分電器でも、すべての M8 接続位置で十分な大きさのマーカを備えています。また、この分電器は、従来の M8 形状よりも長さが短いです。

- 非常に狭く、短く、平型の M8 分電器。
- この対象範囲には、4 ~ 12 極の M8 接続位置、3 極あるいは 4 極が供給されます。
- M8 のハイブリッドバリエーションも、ご要望に応じて利用可能です。
- M8 品揃えには横方向の穴が設けられています。

## 一般注文データ

バージョン	M12 コンセント付属, Aコード化, 12極, M8, 30 V, LED: いいえ, LEDイニシエータ: いいえ, 配線タイプ: 1:1
注文番号	<a href="#">1449400000</a>
種別	SAI-04L-VP12-3A-M08L-1:1
GTIN (EAN)	4050118253696
数量	2 items

## SAI-04L-VP12-3A-M08L-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

正味重量

58.08 g

## 温度

動作温度

-25 - 80°C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 接続データ

分電器出力部

M12 コンセント付属, A  
コード化, 12極

## 一般的な技術データ

保護度合い

IP68

コンタクトソケット数

4

接続スレッド

M8

汚染度

3

火災挙動

V-0

LED

いいえ

LEDイニシエータ

いいえ

## 技術データケーブル

ケーブルキャリアに最適

いいえ

## 材料データ

Oリング材質

FKM

ハウジング主要材質

PBT

ディストリビュータ素材

プラスチック

ハウジング色

黒色 (RAL 9005相当)

ねじソケット

ニッケルメッキ銅・亜鉛

接点材質

CuZn

接触表面

金メッキ

接点支持素材

PBT (UL 94 V0)

## 電気データ

定格電圧、最小

10 V

定格電圧、最大

30 V

スロット当たりの最大電流容量

2 A

合計電流

6 A

信号当たりの電流

1 A

電氣的絶縁可能

いいえ

## 分類

ETIM 8.0

EC003558

ETIM 9.0

EC003558

ETIM 10.0

EC003558

ECLASS 14.0

27-44-01-11

ECLASS 15.0

27-44-01-11


SAI-04L-VP12-3A-M08L-1:1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図

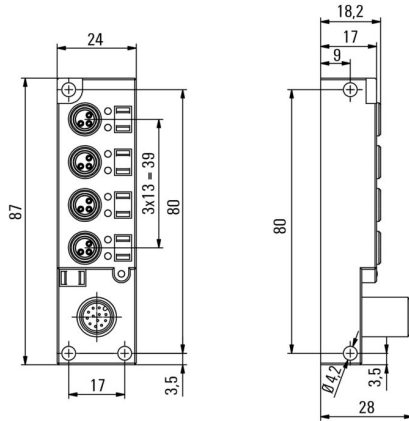


配線図

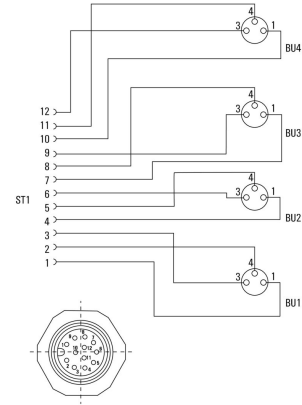

極スキーム

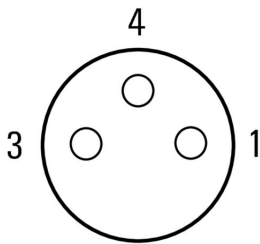

## 空白

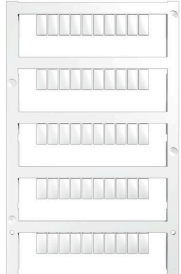

MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカースystemです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカースystemは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカースystemを使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカースystemで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカースystem
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白マーカースystem
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷マーカースystemを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	MFF 10/6 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1856780000</a>	MultiFit, 端子マーカースystem, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Festo, 白色
GTIN (EAN)	4032248400881	
数量	600 ST	