

IE-FC-SFP-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | FrontCom, シングルフレーム, プラスチックカバー, キーでロック可能 |
| 注文番号 | 1450520000 |
| 種別 | IE-FC-SFP-KEY2 |
| GTIN (EAN) | 4050118255232 |
| 数量 | 1 items |

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|-------|---------|-----------|-------------|
| 深さ | 27.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.0827 inch |
| 高さ | 134 mm | 高さ (インチ) | 5.2756 inch |
| 幅 | 67 mm | 幅 (インチ) | 2.6378 inch |
| 壁厚、最小 | 1 mm | 壁厚、最大 | 5 mm |
| 正味重量 | 332 g | | |

温度

| | | |
|--------|------|----------------|
| 保管温度 | 動作温度 | -40 °C...70 °C |
| 取り付け温度 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

一般データ

| | | | |
|--------|-------------------------------|-------|------------|
| 製品種類 | シングルフレーム, プラスチックカバー, キーでロック可能 | 保護度合い | IP65, 閉鎖状態 |
| 材質フレーム | 亜鉛ダイカスト | 材質カバー | ポリカーボネートPC |

一般基準

| | |
|-------------|------------|
| 認証書番号 (DNV) | TAA000022B |
|-------------|------------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |

IE-FC-SFP-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


図面

寸法図




単位：ミリ

設置カットアウト

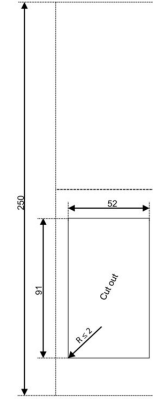


単位：ミリ

寸法図

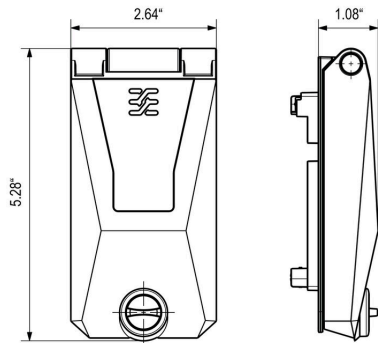

単位：インチ

設置カットアウト

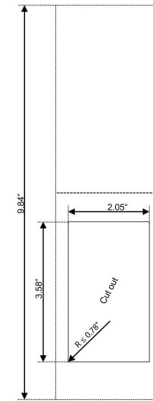

単位：インチ

IE-FC-SFP-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

FrontCom Vario 対応アクセサリ



一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 種別 | IE-FC-PWPC | バージョン | |
| 注文番号 | 1450820000 | FrontCom, 接触防止, シングルフレーム | |
| GTIN (EAN) | 4050118255584 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

空白、裏面接着加工



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます
カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|
| 種別 | SM 27/18 K MC NE WS | バージョン | |
| 注文番号 | 1707270000 | SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, 白色 | |
| GTIN (EAN) | 4008190925116 | | |
| 数量 | 80 ST | | |
| 種別 | SM 27/18 K MC NE SI | バージョン | |
| 注文番号 | 1713760000 | SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, 銀色 | |
| GTIN (EAN) | 4008190331177 | | |
| 数量 | 80 ST | | |
| 種別 | SM 27/18 K MC NE GR | バージョン | |
| 注文番号 | 1073340000 | SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, グレー | |
| GTIN (EAN) | 4032248831425 | | |
| 数量 | 80 ST | | |

IE-FC-SFP-KEY2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白

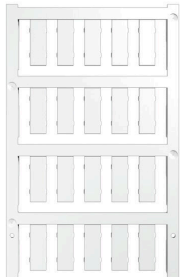

ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカ―です。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカ―を付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1736181044 | ESG, デバイスマーカ― x 20 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能 |
| GTIN (EAN) | 4008190985950 | |
| 数量 | 200 ST | |

スクリウドライバ― (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリウドライバ― SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264、ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | SDS 0.4X2.5X75 | バージョン |
| 注文番号 | 9009030000 | スクリウドライバ―, スクリウドライバ― |
| GTIN (EAN) | 4032248266944 | |
| 数量 | 1 ST | |

クロスヘッドスクリウドライバ―、ポジドライブ製



プラススクリウドライバ―、ポジドライブ製、SDK PZ DIN 5262、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764/1-PZへの出力、クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

IE-FC-SFP-KEY2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------|--|
| 種別 | SDK PZ1 | バージョン | |
| 注文番号 | 9008530000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー | |
| GTIN (EAN) | 4032248056521 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

FrontCom対応四角分割スタンプ



ワイドミュラーのパンチ加工ツール - 電気キャビネットのカットアウトを行う際に必要な最初の選択肢。

- PG ケーブルグラウンド
- M ケーブルグラウンド
- 特殊ケーブルグラウンド

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| 種別 | KOK 52 X 91 | バージョン | |
| 注文番号 | 2008410000 | Sheet holes | |
| GTIN (EAN) | 4050118394177 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

ツール



- 過圧バルブによる過負荷防止
- 90° 角度付きシリンダヘッド
- 角度付きヘッドは 360° 回転可能
- 人間工学に基づいたハンドルが自動的に戻ります
- 3 分割による、廃棄物による目詰り防止
- 高強度アルミ製油圧パンチ (約 40 % 軽量化実現)
- ステンレススチールプレートを使用すると、耐用期間が大幅に短縮されます

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| 種別 | IE-KO-HAT | バージョン | |
| 注文番号 | 1966810000 | Sheet holes | |
| GTIN (EAN) | 4032248659630 | | |
| 数量 | 1 ST | | |

FrontCom Vario 対応アクセサリ



一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| 種別 | IE-FC-KEY2 | バージョン | |
| 注文番号 | 2066650000 | FrontCom, スペアキー, ダブルフレーム, その他 | |
| GTIN (EAN) | 4050118415056 | | |
| 数量 | 1 ST | | |