## **RS F20 X3 OUT**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

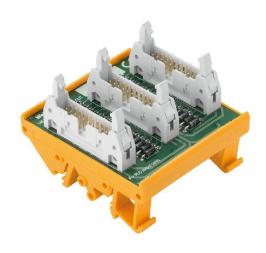





冗長性対応のインターフェースは、さまざまな IEC 60603-13 コネクタで提供されています。これにより、新システムをテストする際に、さまざまなコントローラが同時に動作するわけではありませんが、並列で動作することが可能になります。

#### 一般注文データ

注文番号	1461220000
種別	<u>RS F20 X3 OUT</u>
GTIN (EAN)	4050118266955
数量	1 items

カタログステータス / 図面

## **RS F20 X3 OUT**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

<b>本</b> 認	
MAMID承認件数	

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	50 mm	奥行き(インチ)	1.9685 inch
高さ	70 mm	 高さ(インチ)	2.7559 inch
幅	40 mm	ー 幅(インチ)	1.5748 inch
正味重量	75 g		

#### 温度

保管温度	-4060 °C	動作温度	-2550 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	7a
場合)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

## 接続データ

20 極	接地	いいえ
IEC60603-13/DIN41651		
	IEC60603-13/DIN41651	IEC60603-13/DIN41651 に準拠したプラグインコネ

## 評価データ

定格電圧	50 V AC / 70 V DC	接続ごとの定格電流	0.5 A	
合計動作電流	3 A			_

## 分類

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

# 絶縁協調 (EN50178)

準拠	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	50 V AC / 70 V DC
	II	 汚染度レベル	2
絶縁テスト電圧 AC	0.35 kV		

カタログステータス / 図面 2