

RS F20 X3 OUT


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

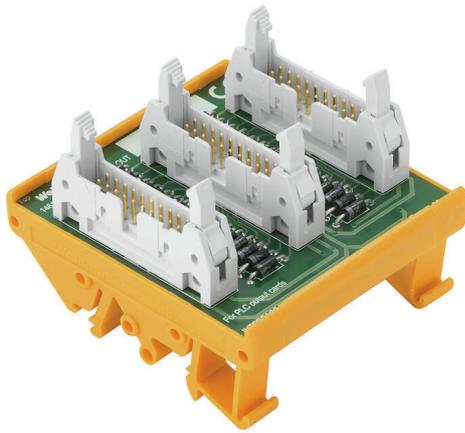

冗長性対応のインターフェースは、さまざまな IEC 60603-13 コネクタで提供されています。これにより、新システムをテストする際に、さまざまなコントローラが同時に動作するわけではありませんが、並列で動作することが可能になります。

一般注文データ

| | |
|------------|-------------------------------|
| 注文番号 | 1461220000 |
| 種別 | RS F20 X3 OUT |
| GTIN (EAN) | 4050118266955 |
| 数量 | 1 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2026-02-10T00:00:00+01:00 |

RS F20 X3 OUT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ | 50 mm | 奥行き (インチ) | 1.9685 inch |
| 高さ | 70 mm | 高さ (インチ) | 2.7559 inch |
| 幅 | 40 mm | 幅 (インチ) | 1.5748 inch |
| 正味重量 | 75 g | | |

温度

保管温度 -40...60 °C 動作温度 -25...50 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 7a |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aeee3697a |

接続データ

| | | | |
|--------------|---|----|-----|
| 極数 (コントロール側) | 20 極 | 接地 | いいえ |
| 制御側の接続 | IEC60603-13/DIN41651 に準拠したプラグインコネクター×3 | | |

評価データ

| | | | |
|--------|-------------------|-----------|-------|
| 定格電圧 | 50 V AC / 70 V DC | 接続ごとの定格電流 | 0.5 A |
| 合計動作電流 | 3 A | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 | ETIM 9.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 | | |

絶縁協調 (EN50178)

| | | | |
|------------|--------------|--------|-------------------|
| 準拠 | DIN EN 50178 | 定格絶縁電圧 | 50 V AC / 70 V DC |
| サージ電圧カテゴリー | II | 汚染度レベル | 2 |
| 絶縁テスト電圧 AC | 0.35 kV | | |