

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 アダプタおよび M12/M8 アダプタは、プラグ
サイズの迅速な実装に役立ちます。

一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, M8/M12
注文番号	1473460000
種別	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
数量	1 items

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E307231

寸法と重量

正味重量 12.32 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	3	コーディング	M12 = A コード、M8 =なし
公称電圧	24 V	保護度合い	IP67
汚染度	3		

接続データ

シングルコンセント 1 - プラグインコネ M8ピン
クタ

単一コンセント 2 - プラグインコネクタ M12ソケット

締付けトルク M12 : 0.8Nm, M8 :
0.5Nm

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101, IEC
61076-2-104

一般データ

極数	3	コーディング	M12 = A コード、M8 =なし
接続スレッド	M8/M12	公称電圧	24 V
保護度合い	IP67	汚染度	3
接続 1	M8/M12	接続 2	ねじ
導体外径	-		

分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

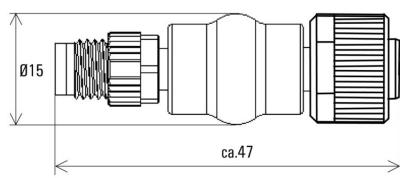

配線図

