

## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 アダプタおよび M12/M8 アダプタは、プラグサイズの迅速な実装に役立ちます。

## 一般注文データ

バージョン	Yコネクタ, M8/M12
注文番号	<a href="#">1473460000</a>
種別	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
数量	1 items

## SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E307231

## 寸法と重量

正味重量

12.32 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	3	コーディング	M12 = A コード、M8 = なし
公称電圧	24 V	保護度合い	IP67
汚染度	3		

## 接続データ

シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ M8ピン

単一コンセント 2 - プラグインコネクタ M12ソケット

締付けトルク

M12 : 0.8Nm, M8 : 0.5Nm

## 標準

コネクタ規格

IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

## 一般データ

極数	3	コーディング	M12 = A コード、M8 = なし
接続スレッド	M8/M12	公称電圧	24 V
保護度合い	IP67	汚染度	3
接続 1	M8/M12	接続 2	ねじ
導体外径	-		

## 分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**SAI-ADAPT-M8/M12 3P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

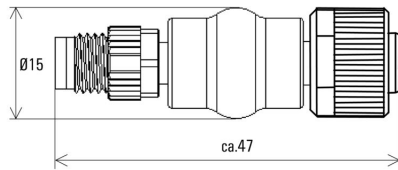

配線図

