


H1,0/16 GE BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

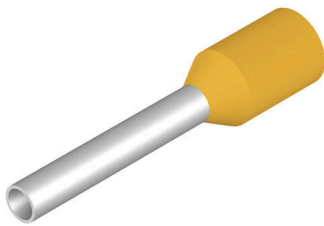

- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黄色
注文番号	1476040000
種別	H1,0/16 GE BD GSP
GTIN (EAN)	4050118282917
数量	5000 items
パッケージ	リール

H1,0/16 GE BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E354986

寸法と重量

正味重量	0.14 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	リールのワイヤー端部フェ ルール、黄色	バージョン	標準
------	------------------------	-------	----

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.4 mm	接点面長さ (L2)	10 mm
カラー直径 (D2)	3 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	16.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 17
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥ぎ長さ	12 mm
導体断面	1 mm ²	カラーコード	Weidmueller

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

