


H2,5/16D BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

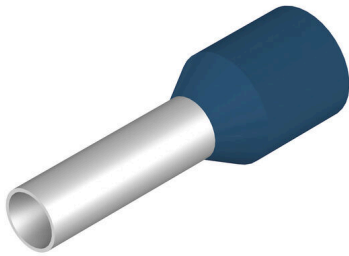

- リール上のリンク済みフェルール端子 (5,000 点)
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 青色
注文番号	1476060000
種別	H2,5/16D BL BD GSP
GTIN (EAN)	4050118282931
数量	3000 items
パッケージ	リール

H2,5/16D BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E354986

寸法と重量

正味重量	0.2 g
------	-------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	リンクされたワイヤエンド フェルールのリール、青色	バージョン	標準
------	------------------------------	-------	----

ワイヤエンドフェール

接点面直径 (D1)	2.2 mm	接点面長さ (L2)	10 mm
カラー直径 (D2)	4.2 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	16.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥ぎ長さ	12 mm
導体断面	2.5 mm ²	カラーコード	Weidmueller

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

