


**H0,75/16T BL BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似

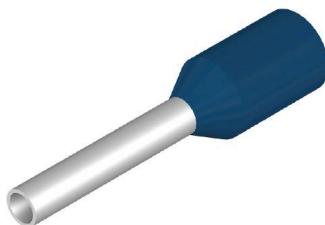

- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

**一般注文データ**

バージョン	ワイヤ終端フェルール、標準、12 mm, 10 mm、ライトブルー
注文番号	<a href="#">1476110000</a>
種別	H0,75/16T BL BD GSP
GTIN (EAN)	4050118282962
数量	5000 items
パッケージ	リール

**H0,75/16T BL BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E354986

**寸法と重量**

正味重量	0.13 g
------	--------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**技術データ**

項目説明	リンクされたワイヤエンド フェルールのリール、青色	バージョン	標準
------	------------------------------	-------	----

**ワイヤエンドフェルール**

接点面直径 (D1)	1.2 mm	接点面長さ (L2)	10 mm
カラー直径 (D2)	2.8 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	16.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 18
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	12 mm
導体断面	0.75 mm <sup>2</sup>	カラーコード	Telemecanique

**分類**

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**H0,75/16T BL BD GSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

