


H0,5/14 OR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

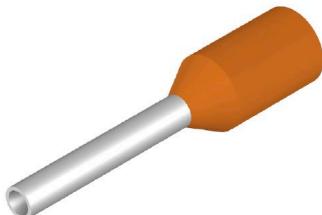

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- フェルール端子(50 個) のリンク
- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ウィドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

| | |
|------------|-------------------------------|
| バージョン | ワイヤ終端フェルール、標準、10 mm, 8 mm, 橙色 |
| 注文番号 | 1476230000 |
| 種別 | H0,5/14 OR SP |
| GTIN (EAN) | 4050118283174 |
| 数量 | 100 items |

H0,5/14 OR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



| | |
|-----------------------|---------------------------|
| RoHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号 (UR) | E354986 |

寸法と重量

| | |
|------|--------|
| 正味重量 | 0.02 g |
|------|--------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠(免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

技術データ

| | | | |
|------|--------------------------------|-------|----|
| 項目説明 | プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、 橙色 | バージョン | 標準 |
|------|--------------------------------|-------|----|

ワイヤーエンドフェルール

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|------------|
| 接点面直径 (D1) | 1 mm | 接点面長さ (L2) | 8 mm |
| カラー直径 (D2) | 2.6 mm | プラスチックカラー厚 (S2) | 0.25 mm |
| L1 (mm) | 14.00 mm | 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 20 |
| 金属製スリーブ厚み (S1) | 0.15 mm | 被覆剥き長さ | 10 mm |
| 導体断面 | 0.5 mm ² | カラーコード | Weidmüller |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

図面

図面

