


## 図に類似

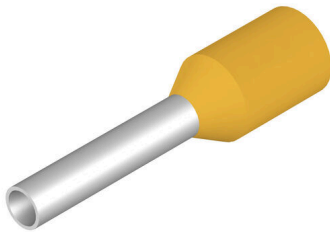

- ポリ袋にバラ詰めで供給
- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- フェルール端子 (50 個入り)
- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミューラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">1476250000</a>
種別	H1,0/14 GE SP
GTIN (EAN)	4050118283082
数量	100 items

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E354986

## 寸法と重量

正味重量	0.02 g
------	--------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、黄色	バージョン	標準
------	---------------------------	-------	----

## ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.4 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
カラー直径 (D2)	3 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	14.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 17
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	10 mm
導体断面	1 mm <sup>2</sup>	カラーコード	Weidmueller

## 分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

