


H0,75/14D GR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似

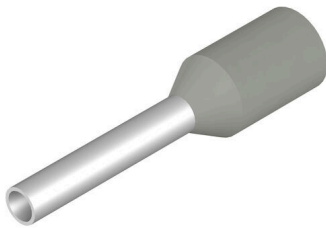

- ポリバッグバラ詰めで供給
- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- フェルール端子 (50 個入り)
- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー
注文番号	1476310000
種別	H0,75/14D GR SP
GTIN (EAN)	4050118283303
数量	100 items

H0,75/14D GR SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E354986

寸法と重量

正味重量 0.09 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

項目説明	プラスチックカラー付きワイヤエンドフェルール、グレー	バージョン	標準
------	----------------------------	-------	----

ワイヤエンドフェルール

接点面直径 (D1)	1.2 mm	接点面長さ (L2)	8 mm
カラー直径 (D2)	2.8 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.25 mm
L1 (mm)	14.00 mm	導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 18
金属製スリーブ厚み (S1)	0.15 mm	被覆剥き長さ	10 mm
導体断面	0.75 mm ²	カラーコード	DIN

分類

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

図面

図面

