

## IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

バージョン	USB挿入、フランジ挿入、タイプA
注文番号	<a href="#">1487920000</a>
種別	IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118298208
数量	1 items

## IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E471884

## 寸法と重量

正味重量 1 g

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度	湿度	湿度0 ~ 93%

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

製品種類	USB挿入	保護度合い	IP67 (ハウジングあり)
------	-------	-------	----------------

## 一般情報

接続 1	USB A	接続 2	USB A
項目説明	フランジ挿入、タイプA	配線	タイプ A
色	黒色	湿度	湿度0 ~ 93%
ハウジング主要材質	PC UL 94 VO	シールド	360°、オールラウンドエンクロージャ
保護度合い	IP67 (ハウジングあり)	プラギング回数	≥ 1500

## 一般基準

認証書番号 (DNV)	TAA000022B	コネクタ規格	IEC 61076-3-107
証明書番号 (cULus)	E471884		

## 電気プロパティ

接点抵抗	≤ 30 mΩ	耐電圧、接点 / シールド	≥ 500 V DC
絶縁抵抗	≥ 1000 MΩ	最大 90 °Cの電流容量	3 A

## 重要なメモ

製品情報 FrontCom® 対応 USB インサート

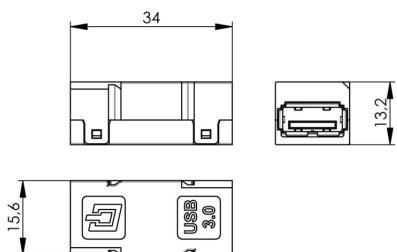
## 分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**IE-BI-USB-3.0-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****寸法図**

## IE-BI-USB-3.0-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ケーブルラグスリーブ



## 銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	L1F 1,5F288 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200520000</a>	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5
GTIN (EAN)	4032248410361	mm <sup>2</sup> ,赤色
数量	100 ST	