



FrontCom® 対応 USB インサート

一般注文データ

バージョン	USB挿入, フランジ挿入, タイプA
注文番号	1487920000
種別	IE-BI-USB-3.0-A
GTIN (EAN)	4050118298208
数量	1 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E471884

寸法と重量

正味重量

1 g

温度

保管温度

動作温度

-40 °C...70 °C

取り付け温度

湿度

湿度0 ~ 93%

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠(免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

製品種類

USB挿入

保護度合い

IP67 (ハウジングあり)

一般情報

接続 1

USB A

接続 2

USB A

項目説明

フランジ挿入、タイプA

配線

タイプ A

色

黒色

湿度

湿度0 ~ 93%

ハウジング主要材質

PC UL 94 V0

シールド

360°、オールラウンドエ
ンクロージャ

保護度合い

IP67 (ハウジングあり)

プラグ回数

≥ 1500

一般基準

認証書番号 (DNV)

TAA000022B

コネクタ規格

IEC 61076-3-107

証明書番号 (cULus)

E471884

電気プロパティ

接点抵抗

≤ 30 mΩ

耐電圧、接点 / シールド

≥ 500 V DC

絶縁抵抗

≥ 1000 MΩ

最大 90 °Cの電流容量

3 A

重要なメモ

製品情報

FrontCom® 対応 USB インサート

分類

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0


27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

図面

寸法図

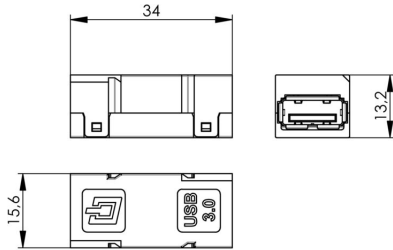

アクセサリ

ケーブルラグスリーブ



- 銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ
- 市販対応形状
 - はんだ付け無し
 - 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン	
注文番号	9200520000	ケーブルラグ、終端 絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5	
GTIN (EAN)	4032248410361	mm ² , 赤色	
数量	100 ST		