

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







PVC または PC/PA 製の絶縁分岐ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端.絶縁ケーブルコネクタ,16 mm²,16 mm² - 16 mm²
注文番号	<u>1491360000</u>
種別	KQIG-M8/-16
GTIN (EAN)	4050118301601
数量	50 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

承認

ROHS	適合		
寸法と重量			
正味重量	6.42 g		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含ま	ミれていません	
コネクタ			
導体断面、最大	16 mm ²	導体断面、最小	16 mm²
導体断面	16 mm²	絶縁	使用可能
材質 / プラスチック	PA	穴	C 8
識別色		軸の内径(d1)	5.8 mm
軸の外径(d3)	13.8 mm	接続長さ(I)	32.2 mm
フランジ内径(d2)	8.4 mm	カラーの内径(d4)	11 mm

分類

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

2 カタログステータス / 図面






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

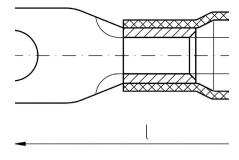



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 60	パージョン
注文番号	2453810000	プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm², 300mm², 六角クリンプ,
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	
種別	HPG 60	パージョン
注文番号	2453820000	6mm², 300mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
注文番号 GTIN (EAN)	<u>2453820000</u> 4050118468427	6mm², 300mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

カタログステータス / 図面 4