

VSRI/0,1-0,5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

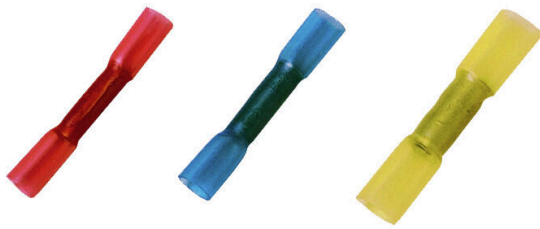

PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.14 mm ² - 0.5 mm ² ,黄色
注文番号	1491490000
種別	VSRI/0,1-0,5
GTIN (EAN)	4050118301533
数量	50 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 0.52 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

コネクタ

導体断面、最大	0.5 mm ²	導体断面、最小	0.14 mm ²
絶縁	完全断熱	材質 / プラスチック	ポリオレフィン
長さ 1 (l1)	24.5 mm	識別色	黄色
軸の内径 (d1)	1.4 mm	長さ 2 (l2)	11.5 mm
カラーの内径 (d4)	3.1 mm		

分類

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

図面

