

## VSRI/1,5-2,5


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

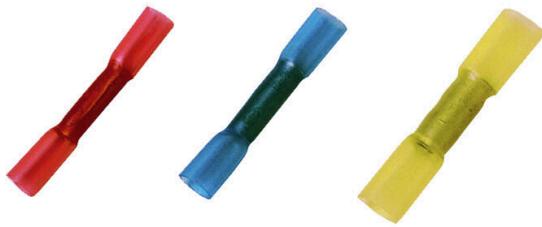

PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> , 青色
注文番号	<a href="#">1491520000</a>
種別	VSRI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301496
数量	50 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 1.36 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## コネクタ

導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	1.5 mm <sup>2</sup>
絶縁	完全断熱	材質 / プラスチック	ポリエチレン
長さ 1 (l1)	36 mm	識別色	青色
軸の内径 (d1)	2.3 mm	長さ 2 (l2)	15 mm
カラーの内径 (d4)	5.2 mm		

## 分類

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

図面

