

VSRI/4,0-6,0


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

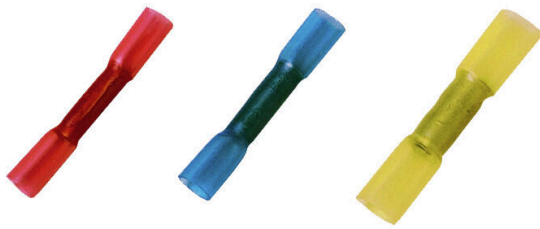

PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 4 mm ² - 6 mm ² , 黄色
注文番号	1491530000
種別	VSRI/4,0-6,0
GTIN (EAN)	4050118301724
数量	20 items

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 2.02 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

コネクタ

導体断面、最大	6 mm ²	導体断面、最小	4 mm ²
絶縁	完全断熱	材質 / プラスチック	ポリエチレン
長さ 1 (l1)	41 mm	識別色	黄色
軸の内径 (d1)	3.6 mm	長さ 2 (l2)	15 mm
カラーの内径 (d4)	6.5 mm		

分類

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

図面

