

**FSKI/4,0-6,0/638**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**銅スリーブ付属 PVC 製絶縁タブコネクタ**

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

**一般注文データ**

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,黄色
注文番号	<a href="#">1491840000</a>
種別	FSKI/4,0-6,0/638
GTIN (EAN)	4050118301823
数量	100 items

**FSKI/4,0-6,0/638**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	1.71 g
------	--------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の  
場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

**コネクタ**

導体断面、最大	6 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	4 mm <sup>2</sup>
導体断面	6 mm <sup>2</sup>	絶縁	使用可能, 部分絶縁
寸法	6.3 x 0.8 mm	材質 / プラスチック	PVC
長さ 1 (l1)	24 mm	識別色	黄色
プラグインの幅 (d2)	6.3 mm	プラグイン密度 (d3)	0.8 mm

**分類**


ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

**FSKI/4,0-6,0/638**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

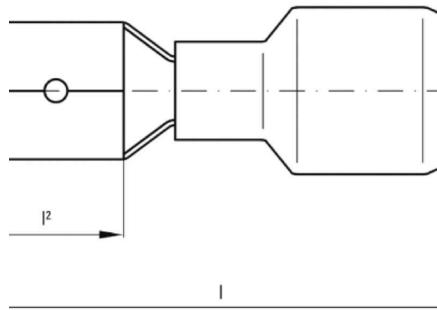

**FSKI/4,0-6,0/638**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****Crimping tools**

絶縁コネクタ対応クリンプツール  
 ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ  
 • ラセットは精密なクリンプを保証します  
 • 操作が不正確な場合のオプション許可  
 • 接点の正確な位置を示す固定具付属。  
 • DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

**一般注文データ**

種別	CTI 6	バージョン
注文番号	<a href="#">9006120000</a>	プレスツール、接点対応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 横円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	<a href="#">9202850000</a>	プレスツール、絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 横円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	