

WFSKHV/0,5-1,05


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

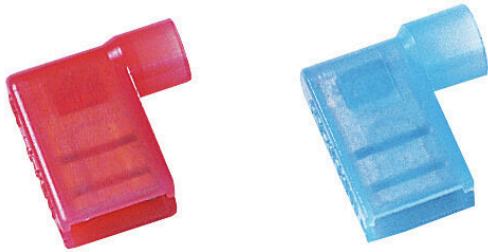

PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ,0.5 mm ² - 1 mm ² ,赤色 |
| 注文番号 | 1491960000 |
| 種別 | WFSKHV/0,5-1,05 |
| GTIN (EAN) | 4050118301977 |
| 数量 | 100 items |

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 1.11 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

コネクタ

| | | | |
|--------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 導体断面、最大 | 1 mm ² | 導体断面、最小 | 0.5 mm ² |
| 絶縁 | 完全断熱 | 材質 / プラスチック | PA |
| 長さ l (l1) | 16.3 mm | 識別色 | 赤色 |
| プラグインの幅 (d2) | 6.3 mm | プラグイン密度 (d3) | 0.8 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC0005 16 | ETIM 9.0 | EC0005 16 |
| ETIM 10.0 | EC0005 16 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 | | |

