

VRSHVI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**銅スリーブ付属 PVC 製の完全絶縁丸プラグスリーブ**

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,黄色 |
| 注文番号 | 1492010000 |
| 種別 | VRSHVI/4,0-6,0 |
| GTIN (EAN) | 4050118301960 |
| 数量 | 100 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |

VRSHVI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | |
|------|--------|
| 正味重量 | 2.27 g |
|------|--------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|-----------|-----------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
|-----------|-----------|

| | |
|------------------------------|----|
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合) | 6c |
|------------------------------|----|

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

| | |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3 |
|------|--------------------------------------|

コネクタ

| | |
|---------|-------------------|
| 導体断面、最大 | 6 mm ² |
|---------|-------------------|

| | |
|------|-------------------|
| 導体断面 | 6 mm ² |
|------|-------------------|

| | |
|-------------|-----|
| 材質 / プラスチック | PVC |
|-------------|-----|

| | |
|-----|----|
| 識別色 | 黄色 |
|-----|----|

| | |
|---------|-------------------|
| 導体断面、最小 | 4 mm ² |
|---------|-------------------|

| | |
|----|------|
| 絶縁 | 完全断熱 |
|----|------|

| | |
|-----------|---------|
| 長さ 1 (I1) | 25.1 mm |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|------|
| Øピン / プラグ | 5 mm |
|-----------|------|

分類

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001059 |
|----------|----------|

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001059 |
|-----------|----------|

| | |
|--------------|-------------|
| ECCLASS 15.0 | 27-40-02-12 |
|--------------|-------------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001059 |
|----------|----------|


| | |
|-------------|-------------|
| ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
|-------------|-------------|

VRSHVI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

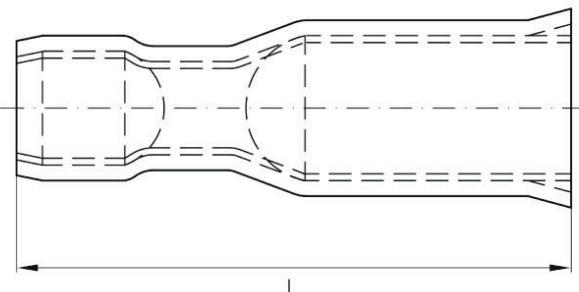

VRSHVI/4,0-6,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

アクセサリ
www.weidmueller.com
Crimping tools

絶縁コネクタ対応クリンプツール
 ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ
 • ラセットは精密なクリンプを保証します
 • 操作が不正確な場合のオプション許可
 • 接点の正確な位置を示す固定具付属。
 • DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | CTI 6 | バージョン |
| 注文番号 | 9006120000 | プレスツール、接点対応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, ダブルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | CTI 6 G | バージョン |
| 注文番号 | 9202850000 | プレスツール、絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, パラレルクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| 数量 | 1 ST | |