

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





銅スリーブ付属 PVC 製絶縁丸型プラグ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1
	mm²,0.5 mm² - 1 mm²,赤色
注文番号	<u>1492040000</u>
種別	VRSTI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301779
数量	100 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-03-31T00:00:00+02:00

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	2
7#	="
<i>7</i>	Fire.
<i>/</i> =\	耐心

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 1g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況準拠 (免除あり)RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)6cREACH SVHCLead 7439-92-1

7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

コネクタ

SCIP

導体断面、最大	1 mm²	導体断面、最小	0.5 mm ²
導体断面	1 mm²	 絶縁	使用可能
材質 / プラスチック	PVC		21.5 mm
識別色	赤色	長さ2(I2)	8.5 mm
	4 mm		

分類

EC001059	ETIM 7.0	EC001059
EC001059	ETIM 9.0	EC001059
EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
27-40-02-12		
	EC001059 EC001059 27-40-02-12 27-40-02-12 27-40-02-12	EC001059 ETIM 9.0 EC001059 ECLASS 9.0 27-40-02-12 ECLASS 10.0 27-40-02-12 ECLASS 12.0 27-40-02-12 ECLASS 14.0

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



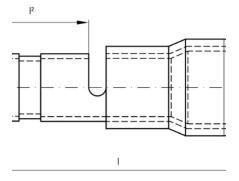



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シ リアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

130,-0	•	
種別	HTI 15	パージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 2.5mm², ダブ
GTIN (EAN)	4008190159412	ルクリンプ
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円クリンプ, ダ
GTIN (EAN)	4008190044527	ブルクリンプ
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm², 6mm², 楕円
GTIN (EAN)	4032248517855	クリンプ, パラレルクリンプ
数量	1 ST	

カタログステータス / 図面 4