

VRSTI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



銅スリーブ付属 PVC 製絶縁丸型プラグ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,2.5 mm ² ,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,青色
注文番号	1492050000
種別	VRSTI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301861
数量	100 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-03-31T00:00:00+02:00

VRSTI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS 適合

寸法と重量

正味重量 1.08 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 6c
場合)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

コネクタ

導体断面、最大	2.5 mm ²
導体断面	2.5 mm ²
材質 / プラスチック	PVC
識別色	青色
Øピン / プラグ	5 mm

導体断面、最小	1.5 mm ²
絶縁	使用可能
長さ 1 (I1)	21.2 mm
長さ 2 (I2)	8.5 mm

分類

ETIM 8.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059
ECCLASS 15.0	27-40-02-12


ETIM 9.0	EC001059
ECCLASS 14.0	27-40-02-12

VRSTI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

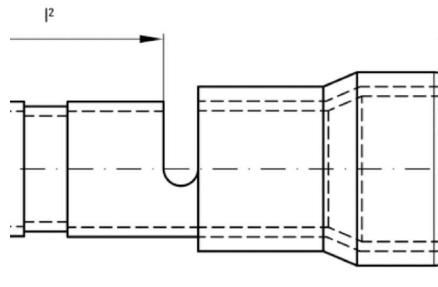

VRSTI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Crimping tools



絶縁コネクタ対応クリンプツール
ケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ、プラグインコネクタ

- ラセットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。
- DIN EN 60352 part 2 準拠テスト済み

一般注文データ

種別	HTI 15	バージョン
注文番号	9014400000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 2.5mm ² , ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190159412	
数量	1 ST	
種別	CTI 6	バージョン
注文番号	9006120000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, ダブルクリンプ
GTIN (EAN)	4008190044527	
数量	1 ST	
種別	CTI 6 G	バージョン
注文番号	9202850000	プレスツール, 絶縁ケーブルコネクタ用ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , 横円クリンプ, パラレルクリンプ
GTIN (EAN)	4032248517855	
数量	1 ST	