


## VRSTI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

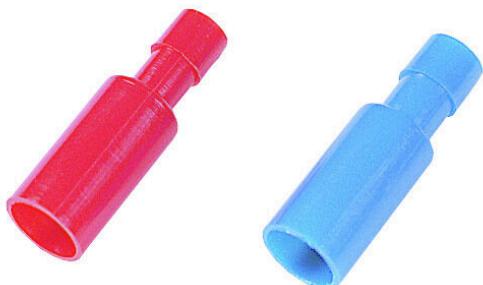

PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,絶縁ケーブルコネクタ,1 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup> ,赤色
注文番号	<a href="#">1492070000</a>
種別	VRSTI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301953
数量	100 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-03-31T00:00:00+02:00

## VRSTI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

正味重量	1.3 g
------	-------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の  
場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3

## コネクタ

導体断面、最大	1 mm <sup>2</sup>
導体断面	1 mm <sup>2</sup>
材質 / プラスチック	PVC
識別色	赤色

導体断面、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
絶縁	完全断熱
長さ 1 (I1)	27 mm
Øピン / プラグ	4 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059
ECLASS 15.0	27-40-02-12

ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 14.0	27-40-02-12

**VRSTI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

