

## VRSTI/1,5-2,5


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

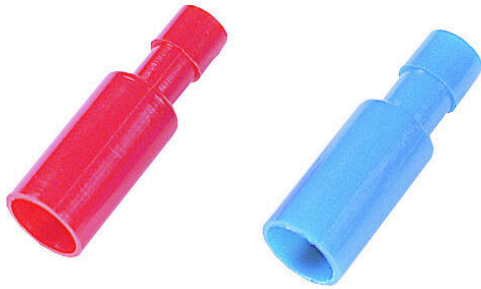

PVC または PC/PA の絶縁ケーブルコネクタ

- 市販仕様
- はんだ付け無し
- 円錐形エントリーファンネル、ジョイントコネクタを除く

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ、2.5 mm <sup>2</sup> 、1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> 、青色
注文番号	<a href="#">1492080000</a>
種別	VRSTI/1,5-2,5
GTIN (EAN)	4050118301991
数量	100 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-03-31T00:00:00+02:00

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 1.43 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbfbfeb1b3

## コネクタ

導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	1.5 mm <sup>2</sup>
導体断面	2.5 mm <sup>2</sup>	絶縁	完全断熱
材質 / プラスチック	PVC	長さ 1 (l1)	27 mm
識別色	青色	Øピン / プラグ	4 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

図面

