

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| バージョン | ケーブルラグ、終端,4 mm²,6 mm² |
|------------|---------------------------|
| 注文番号 | <u>1492650000</u> |
| 種別 | KQNG-M5/-6 |
| GTIN (EAN) | 4050118302462 |
| 数量 | 100 items |
| 配送ステータス | この記事は今後ご利用いただけなくなります。 |
| 利用可能期限 | 2026-03-31T00:00:00+02:00 |
| | |

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| 承認 | | | | |
|--------------|---------------|-------------|-------------|--|
| | <u> </u> | | | |
| ROHS | 適合 | | | |
| 寸法と重量 | | | | |
| | | | | |
| 正味重量 | 1.57 g | | | |
| 環境製品コンプライアンス | Z | | | |
| | | | | |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) | 準拠 (免除なし) | | |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVH | Cは含まれていません | | |
| コネクタ | | | | |
| | <u> </u> | | | |
| 導体断面、最大 | 6 mm² | 導体断面 | 4 mm² | |
| 絶縁 | 利用できない | | C 5 | |
| 軸の内径(d1) | 3.6 mm | 軸の外径(d3) | 10 mm | |
| 軸の長さ (a) | 6 mm | 接続長さ(I) | 15 mm | |
| フランジ内径(d2) | 5.3 mm | | | |
| 分類 | | | , | |
| | | | | |
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 | |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 | |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 | |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 | |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 | |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | | |

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



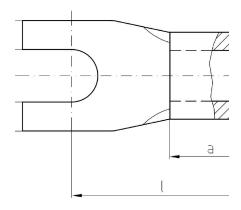



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



非絶縁コネクタ対応クリンプツール ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ター ミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別 HTN 21 バージョン 注文番号 <u>9014610000</u> プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², インデントクリ GTIN (EAN) 4008190152734 ンプ 数量 1 ST

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- •油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

| | • | |
|------------|-------------------|--|
| 種別 | EPG 45 | バージョン |
| 注文番号 | <u>1500830000</u> | プレスツール, 6mm², 150mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | トクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | EPG 60 | バージョン |
| 注文番号 | <u>2453810000</u> | プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm², 300mm², 六角クリンプ, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ |
| 数量 | 1 ST | |
| 種別 | HPG 60 | バージョン |
| 注文番号 | 2453820000 | 6mm², 300mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | ラピーズクリンプ, 楕円クリンプ |
| 数量 | 1 ST | |
| | | |

作成日 07.11.2025 07:20:05 MEZ

カタログステータス / 図面 4