

## KQNG-M8/-6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | ケーブルラグ、終端,4 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> |
| 注文番号       | <a href="#">1492670000</a>                     |
| 種別         | KQNG-M8/-6                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118302608                                  |
| 数量         | 100 items                                      |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。                          |
| 最終注文日      | 2026-03-31T00:00:00+02:00                      |

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 1.87 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません


## コネクタ

|             |                   |           |                   |
|-------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 導体断面、最大     | 6 mm <sup>2</sup> | 導体断面      | 4 mm <sup>2</sup> |
| 絶縁          | 利用できない            | 穴         | C 8               |
| 軸の内径 (d1)   | 3.6 mm            | 軸の外径 (d3) | 14 mm             |
| 軸の長さ (a)    | 6 mm              | 接続長さ (l)  | 19 mm             |
| フランジ内径 (d2) | 8.4 mm            |           |                   |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

図面

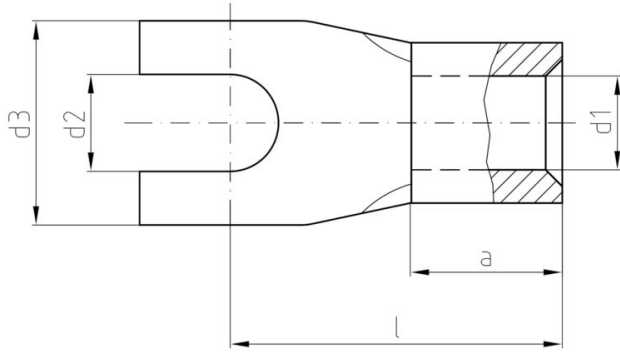

## KQNG-M8/-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## Crimping tools



非絶縁コネクタ対応クリンプツール  
 ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、平行コネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HTN 21                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9014610000</a> | プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , インデントクリ |
| GTIN (EAN) | 4008190152734              | ンプ   |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | EPG 45                     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1500830000</a> | プレスツール, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ              |
| GTIN (EAN) | 4050118309317              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | EPG 60                     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2453810000</a> | プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | HPG 60                     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ                      |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |