

## KQNG-M8/-16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> |
| 注文番号       | <a href="#">1492710000</a>                       |
| 種別         | KQNG-M8/-16                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118302677                                    |
| 数量         | 50 items   |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。                            |
| 利用可能期限     | 2026-03-31T00:00:00+02:00                        |

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 5.38 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## コネクタ

|             |                    |           |                    |
|-------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 導体断面、最大     | 16 mm <sup>2</sup> | 導体断面      | 16 mm <sup>2</sup> |
| 絶縁          | 利用できない             | 穴         | C 8                |
| 軸の内径 (d1)   | 5.8 mm             | 軸の外径 (d3) | 14 mm              |
| 軸の長さ (a)    | 10 mm              | 接続長さ (l)  | 22 mm              |
| フランジ内径 (d2) | 8.4 mm             |           |                    |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

図面



## KQNG-M8/-16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## アクセサリ

www.weidmueller.com

## Crimping tools



- 非絶縁コネクタ対応クリンプツール  
 ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、平行コネクタ、シリアルコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
  - 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | CTN 25 D4                  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">9006220000</a> | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , インデントクリ |
| GTIN (EAN) | 4008190198633              | ンプ   |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | EPG 45                     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1500830000</a> | プレスツール, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデ |
| GTIN (EAN) | 4050118309317              | トクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ  |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## KQNG-M8/-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別         | ES EPG 45 WM 16/35         | バージョン                      |
| 注文番号       | <a href="#">1500920000</a> | 35mm <sup>2</sup> , WMクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118309478              |                            |
| 数量         | 1 ST                       |                            |

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別         | ES EPG 45 HEX 16/35        | バージョン                      |
| 注文番号       | <a href="#">1500950000</a> | 35mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118309492              |                            |
| 数量         | 1 ST                       |                            |

## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | EPG 60                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2453810000</a> | プレスツール、ツール、プレスツール、6mm <sup>2</sup> 、300mm <sup>2</sup> 、六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピースクリンプ、楕円クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## KQNG-M8/-16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ...管状ケーブルラグ対応




- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ES EPG/HPG 60 WM 16        | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2469550000</a> | 圧着ツールインサート, 16mm <sup>2</sup> , WMクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118483833              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## ...プレスケーブルラグ対応

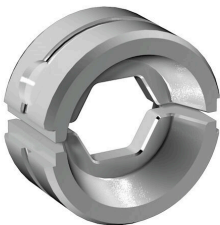

- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ES EPG/HPG 60 HEX 16       | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2505170000</a> | 圧着ツールインサート, 16mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118519549              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## KQNG-M8/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | HPG 60                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              | ラビーズクリンプ, 楕円クリンプ   |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別         | ES APG 80 WM 16            | バージョン                      |
| 注文番号       | <a href="#">1502470000</a> | 16mm <sup>2</sup> , WMクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118310498              |                            |
| 数量         | 1 ST                       |                            |

## KQNG-M8/-16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別         | ES APG 80 HEX 16           | バージョン                      |
| 注文番号       | <a href="#">1502630000</a> | 16mm <sup>2</sup> . 六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118310436              |                            |
| 数量         | 1 ST                       |                            |