

**KSN/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

**一般注文データ**

バージョン	ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">1492790000</a>
種別	KSN/-16
GTIN (EAN)	4050118302745
数量	100 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-03-31T00:00:00+02:00

**KSN/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	4.03 g
------	--------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**コネクタ**

導体断面、最大	16 mm <sup>2</sup>	導体断面	16 mm <sup>2</sup>
絶縁	利用できない	ピン / プラグ寸法	2,5 x 5,6 mm
長さ1 (l1)	26 mm	軸の内径 (d1)	5.8 mm
長さ2 (l2)	13 mm	軸の長さ (a)	10 mm

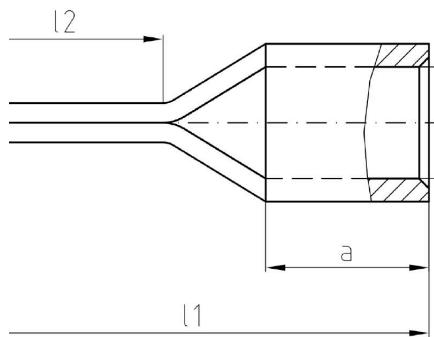
**分類**

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

**KSN/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

## KSN/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## Crimping tools



非絶縁コネクタ対応クリンプツール  
ロールケーブルラグ、チューイングラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ  
• ラセットは精密なクリンプを保証します  
• 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	CTN 25 D4
注文番号	<a href="#">9006220000</a>
GTIN (EAN)	4008190198633
数量	1 ST

バージョン  
プレスツール、接点対応圧着ツール、10mm<sup>2</sup>, 25mm<sup>2</sup>, インデントクリンプ

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール  
• 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能  
• 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲  
• 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド  
• 圧力センサーによる自動圧力制限および監視  
• クリンププロセスの電子制御およびモニタリング  
• すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています  
• USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り  
• 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 45
注文番号	<a href="#">1500830000</a>
GTIN (EAN)	4050118309317
数量	1 ST

バージョン  
プレスツール、6mm<sup>2</sup>, 150mm<sup>2</sup>, 六角クリンプ、WMクリンプ、インデンクリンプ、トラピーズクリンプ、楕円クリンプ

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール  
• 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能  
• 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲  
• 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド  
• 圧力センサーによる自動圧力制限および監視  
• クリンププロセスの電子制御およびモニタリング  
• すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています  
• USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り  
• 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## KSN/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	ES EPG 45 WM 16/35	バージョン
注文番号	<a href="#">1500920000</a>	35mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309478	
数量	1 ST	

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG 45 HEX 16/35	バージョン
注文番号	<a href="#">1500950000</a>	35mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309492	
数量	1 ST	

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453810000</a>	プレスツール、ツール、プレスツール, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ,
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 横円クリンプ
数量	1 ST	

**KSN/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****...管状ケーブルラグ対応**

- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

**一般注文データ**

種別	ES EPG/HPG 60 WM 16	バージョン
注文番号	<a href="#">2469550000</a>	圧着ツールインサート, 16mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483833	
数量	1 ST	

**...プレスケーブルラグ対応**

- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

**一般注文データ**

種別	ES EPG/HPG 60 HEX 16	バージョン
注文番号	<a href="#">2505170000</a>	圧着ツールインサート, 16mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519549	
数量	1 ST	

## KSN/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

種別	HPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラビーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

種別	ES APG 80 WM 16	バージョン
注文番号	<a href="#">1502470000</a>	16mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310498	
数量	1 ST	

**KSN/-16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**アクセサリ**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)**

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリンッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

**一般注文データ**

種別	ES APG 80 HEX 16	バージョン
注文番号	<a href="#">1502630000</a>	16mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310436	
数量	1 ST	