

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

### 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,95 mm²
注文番号	<u>1493310000</u>
種別	KQN-M20/-95
GTIN (EAN)	4050118303407
数量	25 items





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ECLASS 15.0

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
正味重量	42.5 g			
環境製品コンプライアンス	z			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 v	No SVHC above 0.1 wt%		
コネクタ				
導体断面	95 mm²		利用できない	
穴	M 20	軸の内径(d1)	15 mm	
軸の外径(d3)	32 mm	軸の長さ (a)	20 mm	
接続長さ (I)	51.8 mm	フランジ内径(d2)	21 mm	
分類				
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059	
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12	
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12	
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12	
	<u> </u>			

27-40-02-12






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



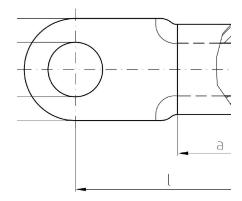



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

### 一般注文データ

種別 EPG 60 パージョン 注文番号 <u>2453810000</u> プレスツール, プレスツール, 6mm², 300mm², 六角クリンプ, GTIN (EAN) 4050118468434 WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ 数量 1 ST

### …管状ケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

種別 ES EPG/HPG 60 WM 95 パージョン 注文番号 <u>2469600000</u> 圧着ツールインサート, 95mm², WMクリンプ GTIN (EAN) 4050118483895 数量 1 ST

作成日 29.10.2025 04:50:37 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### ...プレスケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

種別 ES EPG/HPG 60 HEX 95 バージョン 注文番号 <u>2505220000</u> 圧着ツールインサート, 95mm², 六角クリンプ GTIN (EAN) 4050118519563

数量 1 ST

#### ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

### 一般注文データ

種別	HPG 60	パージョン
注文番号	<u>2453820000</u>	6mm², 300mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラピーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	
種別	APG 80	バージョン
注文番号	<u>1502390000</u>	6mm², 400mm²
GTIN (EAN)	4050118310627	
数量	1 ST	

作成日 29.10.2025 04:50:37 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### …管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

#### 一般注文データ

種別 ES APG 80 WM 95 注文番号 <u>1502530000</u>

4050118310566

数量 1 ST

GTIN (EAN)

バージョン 95mm², WMクリンプ

### プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

### 一般注文データ

種別 ES APG 80 HEX 95 注文番号 <u>1502690000</u> GTIN (EAN) 4050118310610 バージョン

95mm², 六角クリンプ

量 1 ST

作成日 29.10.2025 04:50:37 MEZ