

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

	<u>'</u>		
バージョン	ケーブルラグ、終端,25 mm²		
注文番号	<u>1494150000</u>		
種別	KQN-M10/-25		
GTIN (EAN)	4050118303865		
数量	50 items		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
B0110	\ 				
ROHS	適合				
寸法と重量					
			<u> </u>		
正味重量	7.8 g				
環境製品コンプライアン	ス				
	Mella de at la la				
RoHS 対応状況		準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
コネクタ					
NAC (1 m)					
導体断面 ·	25 mm ²		利用できない		
穴	M10	<u>軸の内径(d1)</u>	7.5 mm		
軸の外径 (d3)	18 mm	軸の長さ (a)	11 mm		
接続長さ(I)	26 mm	フランジ内径(d2)	10.5 mm		
分類					
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059		
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059		
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12		
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12		
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12		
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12		
ECLASS 15.0	27-40-02-12				






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



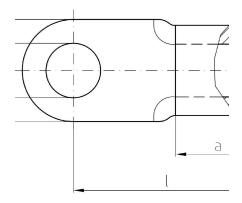

データシート

KQN-M10/-25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



非絶縁コネクタ対応クリンプツール ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ター ミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別 CTN 25 D4 パージョン 注文番号 9006220000 プレスツール, 接点対応圧着ツール, 10mm², 25mm², インデントクリ GTIN (EAN) 4008190198633 ンプ

数量 1 ST

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別 EPG 45 パージョン 注文番号 1500830000 プレスツール, 6mm², 150mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン GTIN (EAN) 4050118309317 トクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ 数量 1 ST

…管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

作成日 14.11.2025 06:54:19 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

クセサリ

-般注文データ

種別 ES EPG 45 WM 25/50

注文番号 1500880000

GTIN (EAN) 4050118309171

バージョン

50mm², WMクリンプ

プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテ リー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN) ES EPG 45 HEX 25/50

1500970000 4050118309195

数量 1 ST バージョン

50mm², 六角クリンプ

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテ リー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別 EPG 60 注文番号 2453810000 GTIN (FAN) 4050118468434 数量 1 ST

バージョン

プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm², 300mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

作成日 14.11.2025 06:54:19 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

…管状ケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別 ES EPG/HPG 60 WM 25

注文番号 2469560000

GTIN (EAN) 4050118483840

数量 1 ST

圧着ツールインサート, 25mm², WMクリンプ

バージョン

...プレスケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別 ES EPG/HPG 60 HEX 25

注文番号 2505180000

GTIN (EAN) 4050118519570

数量 1 ST

バージョン

圧着ツールインサート, 25mm², 六角クリンプ

作成日 14.11.2025 06:54:19 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

一般注文データ

種別 HPG 60

バージョン

2453820000 注文番号 GTIN (EAN)

4050118468427

数量 1 ST 6mm², 300mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト

ラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

…管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

一般注文データ

種別 ES APG 80 WM 25 注文番号 1502480000 GTIN (EAN) 4050118310634

バージョン

25mm², WMクリンプ

1 ST

作成日 14.11.2025 06:54:19 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

一般注文データ

種別 ES APG 80 HEX 25 1502640000 注文番号 GTIN (EAN) 4050118310573

1 ST

バージョン

25mm², 六角クリンプ

数量

作成日 14.11.2025 06:54:19 MEZ