

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

#### 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm² - 120 mm²		
注文番号	<u>1494470000</u>		
種別	KWN-M12/-120 90		
GTIN (EAN)	4050118304091		
数量	25 items		
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。		
利用可能期限	2026-03-31T00:00:00+02:00		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認					
ROHS	適合	適合			
寸法と重量					
正味重量	79.93 g	79.93 g			
環境製品コンプライアン	z				
D-110 计体作记	淮州 (4 PA+\ ) \				
RoHS 対応状況 REACH SVHC		準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
	O. 1 W L /0.5 km V の 2 M I	0.1Wt70を超える3V11Cは含み4t C いよ とん			
技術データ					
	<u>'</u>		<u>'</u>		
バージョン	Euroシリーズ90°	Euroシリーズ90°			
コネクタ			<u>'</u>		
コインフ			,		
導体断面、最大	120 mm²	·····································	120 mm²		
導体断面 導体断面	120 mm²	 絶縁	 利用できない		
穴	M 12	 識別色	なし		
軸の内径 (d1)	15 mm	 軸の外径(d3)	20 mm		
軸の長さ (a)	25 mm	接続長さ(I)	25.5 mm		
フランジ内径(d2)	13 mm		29 mm		
分類					
	<u>'</u>		<u>'</u>		
ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051		
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051		
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05		
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05		
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05		
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05		
ECLASS 15.0	27-40-02-05				






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

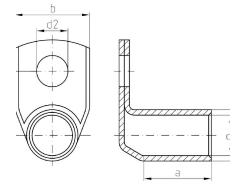



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## 管状 (EN 13600) およびプレスケーブルラグ (DIN 46235) 対応クリンプツール



チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツー ル、スイベル式クリンプスター付属。

- 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
- プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
- WM 管状ケーブルラグのクリンプツールから
- 70 mm<sup>2</sup> または 120 mm<sup>2</sup> までの幅広いプロセス範囲

#### 一般注文データ

種別 PZ RK 10/120 バージョン 注文番号 <u>1500450000</u> 10mm², 12 GTIN (EAN) 4050118309065

数量 1 ST

10mm², 120mm², 六角クリンプ

#### ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

 
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

## 一般注文データ

数量

種別 EPG 45 パージョン 注文番号 <u>1500830000</u> プレスツール, 6mm², 150mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン GTIN (EAN) 4050118309317 トクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

#### …管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



1 ST

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

作成日 08.11.2025 06:56:13 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## クセサリ

#### -般注文データ

種別 ES EPG 45 WM 120 注文番号

1500900000

GTIN (EAN) 4050118309287

バージョン

120mm², WMクリンプ

#### プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテ リー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN) ES EPG 45 HEX 120 1500990000

4050118309140

1 ST

バージョン

120mm<sup>2</sup>, 六角クリンプ

## ツール

数量



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテ リー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

種別 EPG 60 注文番号 2453810000 GTIN (FAN) 4050118468434 数量 1 ST

バージョン

プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm², 300mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

作成日 08.11.2025 06:56:13 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### …管状ケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテ リー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

種別 ES EPG/HPG 60 WM 120

2469610000 注文番号

4050118484007

GTIN (EAN)

数量 1 ST バージョン

圧着ツールインサート, 120mm², WMクリンプ

### ...プレスケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテ リー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

種別 ES EPG/HPG 60 HEX 120

注文番号 2505230000

GTIN (EAN) 4050118519624

数量 1 ST バージョン

圧着ツールインサート, 120mm², 六角クリンプ

作成日 08.11.2025 06:56:13 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

#### 一般注文データ

種別 HPG 60 バージョン

2453820000 注文番号 GTIN (EAN)

4050118468427

数量 1 ST 6mm², 300mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト

ラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

## …管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

#### 一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN) ES APG 80 WM 120 1502540000

4050118310429

1 ST

バージョン

120mm², WMクリンプ

作成日 08.11.2025 06:56:13 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

### 一般注文データ

種別 ES APG 80 HEX 120 パージョン 注文番号 <u>1502700000</u> 120mm², 六角クリンプ GTIN (EAN) 4050118310931 数量 1 ST