

## KWN-M12/-240 90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | ケーブルラグ、終端,240 mm <sup>2</sup> ,240 mm <sup>2</sup> - 240 mm <sup>2</sup> |
| 注文番号       | <a href="#">1494610000</a>   |
| 種別         | KWN-M12/-240 90  |
| GTIN (EAN) | 4050118304244  |
| 数量         | 25 items   |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。  |
| 利用可能期限     | 2026-03-31T00:00:00+02:00  |

## KWN-M12/-240 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 116.97 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

バージョン Euroシリーズ90°

## コネクタ

|             |                     |           |                     |
|-------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 導体断面、最大     | 240 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小   | 240 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面        | 240 mm <sup>2</sup> | 絶縁        | 利用できない              |
| 穴           | M 12                | 識別色       | なし                  |
| 軸の内径 (d1)   | 21 mm               | 軸の外径 (d3) | 26 mm               |
| 軸の長さ (a)    | 34 mm               | 接続長さ (l)  | 29 mm               |
| フランジ内径 (d2) | 13 mm               | 刃幅 (b)    | 38 mm               |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001051    | ETIM 9.0    | EC001051    |
| ETIM 10.0   | EC001051    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |             |             |

**KWN-M12/-240 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## KWN-M12/-240 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール




- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | EPG 60                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2453810000</a> | プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              | WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ                                 |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## ...管状ケーブルラグ対応

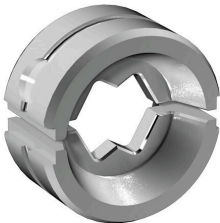

- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | ES EPG/HPG 60 WM 240       | バージョン                                   |
| 注文番号       | <a href="#">2469640000</a> | 圧着ツールインサート, 240mm <sup>2</sup> , WMクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118484052              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## KWN-M12/-240 90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ...プレスケーブルラグ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 種別         | ES EPG/HPG 60 HEX 240      | バージョン                                   |  |
| 注文番号       | <a href="#">2505260000</a> | 圧着ツールインサート, 240mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ |  |
| GTIN (EAN) | 4050118519648              |   |  |
| 数量         | 1 ST                       |   |  |

## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別         | HPG 60                     | バージョン  |  |
| 注文番号       | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ |  |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              |  |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |  |

## KWN-M12/-240 90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |       |                             |
|------------|----------------------------|-------|-----------------------------|
| 種別         | ES APG 80 WM 240           | バージョン |                             |
| 注文番号       | <a href="#">1502580000</a> |       | 240mm <sup>2</sup> , WMクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118310689              |       |                             |
| 数量         | 1 ST                       |       |                             |

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |       |                             |
|------------|----------------------------|-------|-----------------------------|
| 種別         | ES APG 80 HEX 240          | バージョン |                             |
| 注文番号       | <a href="#">1502740000</a> |       | 240mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118310481              |       |                             |
| 数量         | 1 ST                       |       |                             |