

## KWN-M14/-35 90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| 注文番号       | <a href="#">1494640000</a>  |
| 種別         | KWN-M14/-35 90  |
| GTIN (EAN) | 4050118304350   |
| 数量         | 100 items   |

## KWN-M14/-35 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 24.79 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

バージョン Euroシリーズ90°

## コネクタ

|             |                    |           |                    |
|-------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 導体断面、最大     | 35 mm <sup>2</sup> | 導体断面、最小   | 35 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面        | 35 mm <sup>2</sup> | 絶縁        | 利用できない             |
| 穴           | M 14               | 識別色       | なし                 |
| 軸の内径 (d1)   | 8.5 mm             | 軸の外径 (d3) | 12 mm              |
| 軸の長さ (a)    | 16 mm              | 接続長さ (l)  | 23.5 mm            |
| フランジ内径 (d2) | 15 mm              | 刃幅 (b)    | 23 mm              |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001051    | ETIM 9.0    | EC001051    |
| ETIM 10.0   | EC001051    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 |             |             |

**KWN-M14/-35 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## KWN-M14/-35 90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 管状 (EN 13600) およびプレスケーブルラグ (DIN 46235) 対応クリンプツール



チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツール、スイベル式クリンプスター付属。

- 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
- プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
- WM - 管状ケーブルラグのクリンプツールから
- 70 mm<sup>2</sup> または 120 mm<sup>2</sup> までの幅広いプロセス範囲

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | PZ RK 6/70                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1500440000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ   |
| GTIN (EAN) | 4050118309058              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |
| 種別         | PZ RK 10/120               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1500450000</a> | 10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118309065              |   |
| 数量         | 1 ST                       |   |

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | EPG 45                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1500830000</a> | プレスツール, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン |
| GTIN (EAN) | 4050118309317              | トクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ   |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## KWN-M14/-35 90

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別         | ES EPG 45 WM 16/35         | バージョン                      |
| 注文番号       | <a href="#">1500920000</a> | 35mm <sup>2</sup> , WMクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118309478              |                            |
| 数量         | 1 ST                       |                            |

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別         | ES EPG 45 HEX 16/35        | バージョン                      |
| 注文番号       | <a href="#">1500950000</a> | 35mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118309492              |                            |
| 数量         | 1 ST                       |                            |

## KWN-M14/-35 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ツール




- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | EPG 60                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">2453810000</a> | プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434              | WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ                                 |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## ...管状ケーブルラグ対応

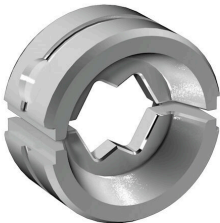

- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | ES EPG/HPG 60 WM 35        | バージョン                                  |
| 注文番号       | <a href="#">2469570000</a> | 圧着ツールインサート, 35mm <sup>2</sup> , WMクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118483826              |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |

## KWN-M14/-35 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ...プレスケーブルラグ対応



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別         | ES EPG/HPG 60 HEX 35       | バージョン                                  |  |
| 注文番号       | <a href="#">2505190000</a> | 圧着ツールインサート, 35mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ |  |
| GTIN (EAN) | 4050118519587              |  |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |  |

## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |  |  |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別         | HPG 60                     | バージョン  |  |
| 注文番号       | <a href="#">2453820000</a> | 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ |  |
| GTIN (EAN) | 4050118468427              |  |  |
| 数量         | 1 ST                       |  |  |

## KWN-M14/-35 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別         | ES APG 80 WM 35            | バージョン                      |
| 注文番号       | <a href="#">1502490000</a> | 35mm <sup>2</sup> , WMクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118310597              |                            |
| 数量         | 1 ST                       |                            |

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 種別         | ES APG 80 HEX 35           | バージョン                      |
| 注文番号       | <a href="#">1502650000</a> | 35mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ |
| GTIN (EAN) | 4050118310696              |                            |
| 数量         | 1 ST                       |                            |