

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

### 一般注文データ

	·
バージョン	ケーブルラグ、終端,35 mm²,35 mm²,なし
注文番号	<u>1494740000</u>
種別	VSTN/-35
GTIN (EAN)	4050118304428
数量	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認				
Pollo	\ <del>*</del> ^			
ROHS	適合			
寸法と重量				
正味重量	21.6 g			
環境製品コンプライアン	ス			
	<u>'</u>			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHo	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
コネクタ				
		<u>'</u>	<u>'</u>	
導体断面、最大	35 mm²	導体断面	35 mm²	
絶縁	利用できない	<u>軸</u> の内径(d1)	8.5 mm	
軸の外径(d3)	12 mm	接続長さ(I)	45 mm	
分類				
	<u>'</u>	· ·	<u>'</u>	
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059	
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12	
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12	
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12	
ECLASS 15.0	27-40-02-12			






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



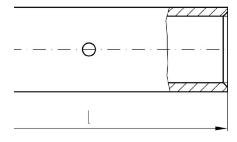



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### 管状 (EN 13600) およびプレスケーブルラグ (DIN 46235) 対応クリンプツール



チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツー ル、スイベル式クリンプスター付属。

- 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
- プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
- WM 管状ケーブルラグのクリンプツールから
- 70 mm<sup>2</sup> または 120 mm<sup>2</sup> までの幅広いプロセス範囲

### 一般注文データ

種別	PZ RK 6/70	バージョン
注文番号	<u>1500440000</u>	6mm², 70mm², 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309058	
数量	1 ST	
種別	PZ RK 10/120	バージョン
注文番号	<u>1500450000</u>	10mm², 120mm², 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309065	
数量	1 ST	

### ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 45	バージョン
注文番号	<u>1500830000</u>	プレスツール, 6mm², 150mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン
GTIN (EAN)	4050118309317	トクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	

作成日 04.11.2025 06:52:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## …管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテ リー: 18 V、2 Ah

### 一般注文データ

種別 ES EPG 45 WM 16/35 1500920000 注文番号

GTIN (EAN) 4050118309478

数量 1 ST バージョン

35mm², WMクリンプ

### プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテ リー: 18 V、2 Ah

### 一般注文データ

種別 ES EPG 45 HEX 16/35 注文番号 1500950000

GTIN (EAN) 4050118309492

数量 1 ST バージョン

35mm², 六角クリンプ

作成日 04.11.2025 06:52:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

### 一般注文データ

種別 EPG 60 パージョン 注文番号 <u>2453810000</u> プレスツール, プレスツール, 6mm², 300mm², 六角クリンプ, GTIN (EAN) 4050118468434 WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ 数量 1 ST

### …管状ケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

### 一般注文データ

1 ST

数量

種別 ES EPG/HPG 60 WM 35 パージョン 注文番号 <u>2469570000</u> 圧着ツールインサート, 35mm², WMクリンプ GTIN (EAN) 4050118483826

作成日 04.11.2025 06:52:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# クセサリ

### ...プレスケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテ リー: 18 V、2 Ah

### 一般注文データ

種別 ES EPG/HPG 60 HEX 35

2505190000 注文番号

GTIN (EAN) 4050118519587

数量

圧着ツールインサート, 35mm², 六角クリンプ

### ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

### 一般注文データ

種別 **HPG 60** 注文番号 2453820000 GTIN (EAN)

4050118468427

数量 1 ST バージョン

バージョン

 $6mm^2$ ,  $300mm^2$ , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト

ラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

作成日 04.11.2025 06:52:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

## …管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

### 一般注文データ

種別 ES APG 80 WM 35 1502490000 注文番号

4050118310597

数量 1 ST

GTIN (EAN)

バージョン 35mm², WMクリンプ

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

### 一般注文データ

種別 **ES APG 80 HEX 35** 注文番号 1502650000 GTIN (EAN) 4050118310696

バージョン

35mm², 六角クリンプ

1 ST

作成日 04.11.2025 06:52:26 MEZ