

KRN-M3/-1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | ケーブルラグ、終端, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ² |
| 注文番号 | 1495040000 |
| 種別 | KRN-M3/-1,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118304916 |
| 数量 | 100 items |

KRN-M3/-1,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 1.2 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

バージョン ユーロシリーズ、標準


コネクタ

| | | | |
|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 導体断面、最大 | 1.5 mm ² | 導体断面、最小 | 1 mm ² |
| 導体断面 | 1.5 mm ² | 絶縁 | 利用できない |
| 穴 | M 3 | 識別色 | なし |
| 軸の内径 (d1) | 1.9 mm | 軸の外径 (d3) | 3.9 mm |
| 軸の長さ (a) | 6 mm | 接続長さ (l) | 14 mm |
| フランジ内径 (d2) | 3.2 mm | 刃幅 (b) | 6.5 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001051 | ETIM 9.0 | EC001051 |
| ETIM 10.0 | EC001051 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-05 | | |

図面

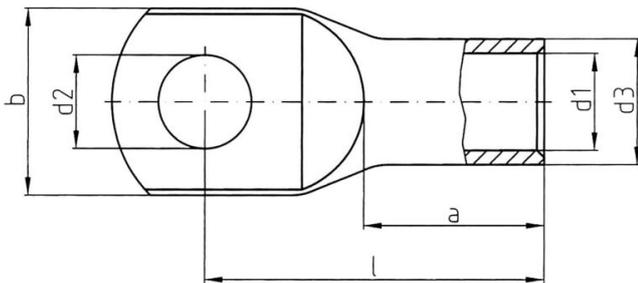

Crimping tools



- 非絶縁コネクタ対応クリンプツール
ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ
- ラチェットは精密なクリンプを保証します
 - 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | HTN 21 | バージョン |
| 注文番号 | 9014610000 | プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , インデントクリ |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | ンプ |
| 数量 | 1 ST | |