KWN-M6/-1,590



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,1.5 mm²,1 mm² - 1.5 mm²
注文番号	<u>1495240000</u>
種別	KWN-M6/-1,5 90
GTIN (EAN)	4050118304862
数量	100 items

カタログステータス / 図面 1

KWN-M6/-1,5 90



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認						
ROHS	適合					
寸法と重量						
正味重量	0 g					
環境製品コンプライアン	z					
	海+m /在 (A.)					
RoHS 対応状況 REACH SVHC		準拠 (免除なし)				
NEACH SVAC	U. IWI%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません				
技術データ						
バージョン	Euroシリーズ90°	Euroシリーズ90°				
コネクタ						
導体断面、最大	1.5 mm ²	導体断面、最小	1 mm²			
導体断面	1.5 mm ²		利用できない			
穴	M 6	識別色	なし			
軸の内径(d1)	1.9 mm	軸の外径(d3)	3.9 mm			
軸の長さ (a)	5 mm	接続長さ(I)	12 mm			
フランジ内径(d2)	6.4 mm	刃幅 (b)	11 mm			
分類						
ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051			
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051			
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05			
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05			
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05			
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05			
ECLASS 15.0	27-40-02-05					

カタログステータス / 図面 2



KWN-M6/-1,5 90




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



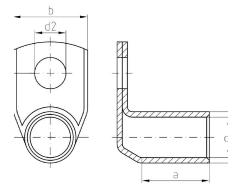

データシート

KWN-M6/-1,590



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



非絶縁コネクタ対応クリンプツール ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ター ミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別HTN 21パージョン注文番号9014610000プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm², 6mm², インデントクリ

GTIN (EAN) 4008190152734 ンプ

数量 1 ST

作成日 02.11.2025 12:18:38 MEZ

カタログステータス / 図面 4