

**KWN-M6/-2,5 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

**一般注文データ**

バージョン	ケーブルラグ、終端,2.5 mm <sup>2</sup> ,2.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">1495280000</a>
種別	KWN-M6/-2,5 90
GTIN (EAN)	4050118305111
数量	100 items

**KWN-M6/-2,5 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	2.2 g
------	-------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**技術データ**

バージョン	Euroシリーズ90°
-------	-------------

**コネクタ**

導体断面、最大	2.5 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	2.5 mm <sup>2</sup>
導体断面	2.5 mm <sup>2</sup>	絶縁	利用できない
穴	M 6	識別色	なし
軸の内径 (d1)	2.4 mm	軸の外径 (d3)	4.4 mm
軸の長さ (a)	5.5 mm	接続長さ (l)	12.2 mm
フランジ内径 (d2)	6.4 mm	刃幅 (b)	11 mm

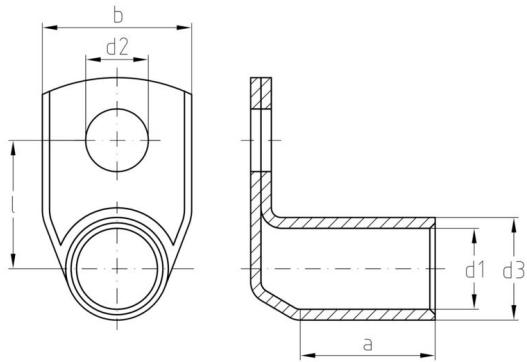
**分類**

ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

**KWN-M6/-2,5 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

**KWN-M6/-2,5 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### Crimping tools



非絶縁コネクタ対応クリンプツール  
ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ  
• ラセットは精密なクリンプを保証します  
• 操作が不正確な場合のオプション許可

### 一般注文データ

種別	HTN 21	バージョン
注文番号	<a href="#">9014610000</a>	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , インデントクリ
GTIN (EAN)	4008190152734	ンプ
数量	1 ST	