

KWN-M10/-240 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
注文番号	1495390000
種別	KWN-M10/-240 45
GTIN (EAN)	4050118304961
数量	15 items

KWN-M10/-240 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	148 g
------	-------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データ

バージョン	ユーロシリーズ、45°
-------	-------------

コネクタ

導体断面、最大	240 mm ²	導体断面、最小	240 mm ²
導体断面	240 mm ²	絶縁	利用できない
穴	M10	識別色	なし
軸の内径 (d1)	21 mm	軸の外径 (d3)	26 mm
軸の長さ (a)	34 mm	フランジ内径 (d2)	10.5 mm
刃幅 (b)	38 mm		

分類


ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

KWN-M10/-240 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

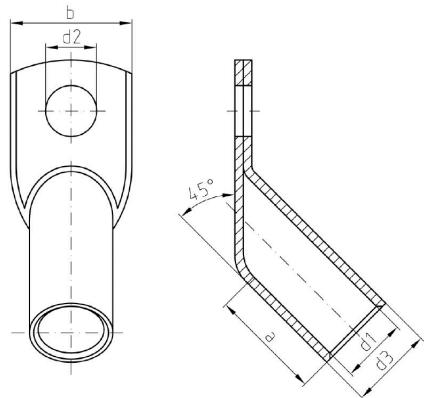

KWN-M10/-240 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

管状 (EN 13600) およびプレスケーブルラグ (DIN 46235) 対応クリンプツール



チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツール、スイベル式クリンプスター付属。

- 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
- プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
- WM - 管状ケーブルラグのクリンプツールから
- 70 mm² または 120 mm² までの幅広いプロセス範囲

一般注文データ

種別	PZ RK 6/70	バージョン
注文番号	1500440000	6mm ² , 70mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309058	
数量	1 ST	
種別	PZ RK 10/120	バージョン
注文番号	1500450000	10mm ² , 120mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309065	
数量	1 ST	

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V, 2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 45	バージョン
注文番号	1500830000	プレスツール, 6mm ² , 150mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン
GTIN (EAN)	4050118309317	トクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	
種別	EPG 60	バージョン
注文番号	2453810000	プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ,
GTIN (EAN)	4050118468434	WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	
種別	HPG 60	バージョン
注文番号	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラピーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	

KWN-M10/-240 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



非絶縁コネクタ対応クリンプツール
ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ
• ラセットは精密なクリンプを保証します
• 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

種別	HTN 21	バージョン
注文番号	9014610000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.5mm ² , 6mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4008190152734	
数量	1 ST	
種別	CTN 25 D4	バージョン
注文番号	9006220000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 10mm ² , 25mm ² , インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4008190198633	
数量	1 ST	
種別	CTN 25 D5	バージョン
注文番号	9006230000	プレスツール, 接点対応圧着ツール, 10mm ² , 25mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4008190198459	
数量	1 ST	

管状(EN 13600)およびプレスケーブルラグ(DIN 46235)対応クリンプツール



チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツール、スイベル式クリンプスター付属。
• 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
• プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
• WM - 管状ケーブルラグのクリンプツールから
• 70 mm² または 120 mm² までの幅広いプロセス範囲

一般注文データ

種別	PZ PK 6/70	バージョン
注文番号	1500470000	6mm ² , 70mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309263	
数量	1 ST	
種別	PZ PK 10/120	バージョン
注文番号	1500480000	10mm ² , 120mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309089	
数量	1 ST	

KWN-M10/-240 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
 • 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 • 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 • 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 • 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 • クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 • すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 • USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 • 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 45 WM 6
注文番号	1500850000
GTIN (EAN)	4050118309485
数量	1 ST

バージョン
アクセサリ, 6mm², WMクリンプ

プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
 • 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 • 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 • 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 • 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 • クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 • すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 • USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 • 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 45 HEX 6
注文番号	1500930000
GTIN (EAN)	4050118309508
数量	1 ST

バージョン
6mm², 六角クリンプ

KWN-M10/-240 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...管状ケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
 • 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 • 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 • 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 • 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 • クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 • すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 • USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 • 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG/HPG 60 WM 6	バージョン
注文番号	2469380000	圧着ツールインサート, 6mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118532937	
数量	1 ST	

...プレスケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
 • 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 • 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 • 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 • 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 • クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 • すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 • USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 • 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG/HPG 60 HEX 6	バージョン
注文番号	2505150000	アクセサリ, 6mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519532	
数量	1 ST	

KWN-M10/-240 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)




交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
 • 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 • 最大 400 mm² の大きな処理範囲
 • 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 • 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 • APG シリーズの追加機能：
 • クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
 • すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 • USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	ES APG 80 WM 6	バージョン
注文番号	1502430000	6mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310801	
数量	1 ST	

プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)

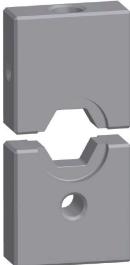

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
 • 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 • 最大 400 mm² の大きな処理範囲
 • 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 • 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 • APG シリーズの追加機能：
 • クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
 • すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 • USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別	ES APG 80 HEX 6	バージョン
注文番号	1502600000	6mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310672	
数量	1 ST	
種別	ES EPG 45 HEX 25/50	バージョン
注文番号	1500970000	50mm ² , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309195	
数量	1 ST	

KWN-M10/-240 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	ES EPG 45 WM 25/50	バージョン
注文番号	1500880000	50mm ² , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309171	
数量	1 ST	