

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

### 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,240 mm²,240 mm² - 240
	mm²
注文番号	<u>1495420000</u>
種別	KWN-M20/-240 45
GTIN (EAN)	4050118305234
数量	15 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量					
T마루티	405.0				
正味重量	165.6 g				
環境製品コンプライアンス					
	2生 Hn (カ 『人 4、1 )				
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし) 	学拠 (兄际なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
	5.10000 EKEZE GOVITOR	H 0.10 C 0.00 C 10			
技術データ			,		
バージョン	ユーロシリーズ、45°				
コネクタ	'				
導体断面、最大	240 mm²	導体断面、最小	240 mm <sup>2</sup>		
導体断面 	240 mm <sup>2</sup>		利用できない		
穴	M 20		なし		
軸の内径(d1)	21 mm	 軸の外径(d3)	26 mm		
軸の長さ (a)	34 mm		21 mm		
刃幅 (b)	38 mm				
分類					
ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051		
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051		
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05		
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05		
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05		
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05		
ECLASS 15.0	27-40-02-05				






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



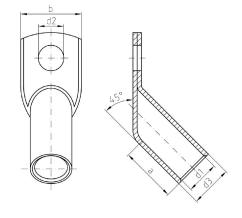



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

種別 EPG 60 パージョン 注文番号 <u>2453810000</u> プレスツール, プレスツール, 6mm², 300mm², 六角クリンプ, GTIN (EAN) 4050118468434 WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

### …管状ケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

## 一般注文データ

1 ST

数量

種別 ES EPG/HPG 60 WM 240 バージョン 注文番号 <u>2469640000</u> 圧着ツールインサート, 240mm², WMクリンプ GTIN (EAN) 4050118484052

作成日 05.11.2025 08:07:54 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# クセサリ

#### ...プレスケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテ リー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

種別 ES EPG/HPG 60 HEX 240

2505260000 注文番号

GTIN (EAN) 4050118519648

数量 1 ST バージョン

圧着ツールインサート, 240mm², 六角クリンプ

#### ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

### 一般注文データ

バージョン 種別 HPG 60 注文番号 2453820000

GTIN (EAN) 4050118468427

数量 1 ST

 $6mm^2$ ,  $300mm^2$ , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト

ラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

作成日 05.11.2025 08:07:54 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### …管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

### 一般注文データ

種別 ES APG 80 WM 240 1502580000 注文番号

4050118310689

GTIN (EAN) 数量 1 ST 240mm², WMクリンプ

バージョン

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

#### 一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN)

ES APG 80 HEX 240 1502740000 4050118310481

バージョン

240mm², 六角クリンプ

1 ST

作成日 05.11.2025 08:07:54 MEZ