

## KRN-M5/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
注文番号	<a href="#">1495830000</a>
種別	KRN-M5/-25
GTIN (EAN)	4050118305562
数量	100 items

## KRN-M5/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

正味重量	13.41 g
------	---------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データ

バージョン	ユーロシリーズ、標準
-------	------------

## コネクタ

導体断面、最大	25 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	25 mm <sup>2</sup>
導体断面	25 mm <sup>2</sup>	絶縁	利用できない
穴	M 5	識別色	なし
軸の内径 (d1)	7 mm	軸の外径 (d3)	10 mm
軸の長さ (a)	15 mm	接続長さ (l)	33.5 mm
フランジ内径 (d2)	5.3 mm	刃幅 (b)	15 mm

## 分類


ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05
ECLASS 15.0	27-40-02-05		

## KRN-M5/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

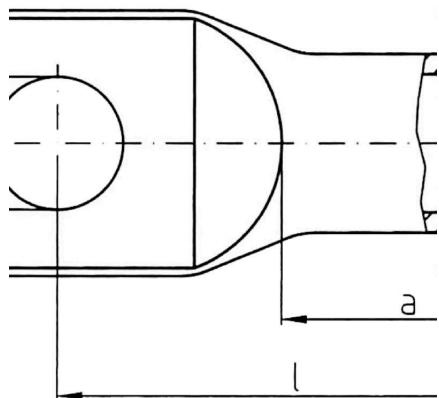

## KRN-M5/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Crimping tools



非絶縁コネクタ対応クリンプツール  
ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ターミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ  

- ラセットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別	HTN 21	バージョン
注文番号	<a href="#">9014610000</a>	プレスツール、接点対応圧着ツール, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , インデントクリ
GTIN (EAN)	4008190152734	ンプ
数量	1 ST	

## 管状 (EN 13600) およびプレスケーブルラグ (DIN 46235) 対応クリンプツール



チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツール、スイベル式クリンプスター付属。  

- 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
- プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
- WM - 管状ケーブルラグのクリンプツールから  
 • 70 mm<sup>2</sup> または 120 mm<sup>2</sup> までの幅広いプロセス範囲

## 一般注文データ

種別	PZ RK 6/70	バージョン
注文番号	<a href="#">1500440000</a>	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309058	
数量	1 ST	
種別	PZ RK 10/120	バージョン
注文番号	<a href="#">1500450000</a>	10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309065	
数量	1 ST	

## KRN-M5/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1500830000</a>	プレスツール、6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン
GTIN (EAN)	4050118309317	トクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG 45 WM 25/50	バージョン
注文番号	<a href="#">1500880000</a>	50mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309171	
数量	1 ST	

## KRN-M5/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール  
 • 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能  
 • 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲  
 • 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド  
 • 圧力センサーによる自動圧力制限および監視  
 • クリンププロセスの電子制御およびモニタリング  
 • すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています  
 • USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り  
 • 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG 45 HEX 25/50	バージョン
注文番号	<a href="#">1500970000</a>	50mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309195	
数量	1 ST	

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール  
 • 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能  
 • 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲  
 • 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド  
 • 圧力センサーによる自動圧力制限および監視  
 • クリンププロセスの電子制御およびモニタリング  
 • すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています  
 • USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り  
 • 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453810000</a>	プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468434	
数量	1 ST	

## KRN-M5/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ...管状ケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール  
 • 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能  
 • 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲  
 • 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド  
 • 圧力センサーによる自動圧力制限および監視  
 • クリンププロセスの電子制御およびモニタリング  
 • すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています  
 • USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り  
 • 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG/HPG 60 WM 25	バージョン
注文番号	<a href="#">2469560000</a>	圧着ツールインサート, 25mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483840	
数量	1 ST	

## ...プレスケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール  
 • 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能  
 • 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲  
 • 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド  
 • 圧力センサーによる自動圧力制限および監視  
 • クリンププロセスの電子制御およびモニタリング  
 • すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています  
 • USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り  
 • 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

種別	ES EPG/HPG 60 HEX 25	バージョン
注文番号	<a href="#">2505180000</a>	圧着ツールインサート, 25mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519570	
数量	1 ST	

## KRN-M5/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

種別	HPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラビーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	

## ...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

種別	ES APG 80 WM 25	バージョン
注文番号	<a href="#">1502480000</a>	25mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310634	
数量	1 ST	

## KRN-M5/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

## 一般注文データ

種別	ES APG 80 HEX 25
注文番号	<a href="#">1502640000</a>
GTIN (EAN)	4050118310573
数量	1 ST

バージョン  
25mm<sup>2</sup>, 六角クリンプ