

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,16 mm²,16 mm² - 16 mm²
注文番号	<u>1497100000</u>
種別	KWN-M8/-16 90
GTIN (EAN)	4050118306804
数量	100 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
正味重量	12 g			
環境製品コンプライアンフ				
現児米山 コノノフ1 ア ノノ				
RoHS 対応状況				
REACH SVHC		年級(光原なり) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
技術データ				
バージョン	Euroシリーズ90°			
コネクタ				
導体断面、最大	16 mm²	導体断面、最小	16 mm²	
導体断面	16 mm²	 絶縁	利用できない	
穴	M8	 識別色	なし	
軸の内径(d1)	5.5 mm	 軸の外径(d3)	8.5 mm	
軸の長さ (a)	12 mm	 接続長さ(I)	16.3 mm	
フランジ内径(d2)	8.4 mm	刃幅 (b)	15 mm	
分類				
ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	FC0010F1	
			EC001051	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001051 EC001051	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001051 27-40-02-05	
ECLASS 9.1	27-40-02-05		27-40-02-05	
		ECLASS 10.0		
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05	
ECLASS 13.0	27-40-02-05	ECLASS 14.0	27-40-02-05	
ECLASS 15.0	27-40-02-05			






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

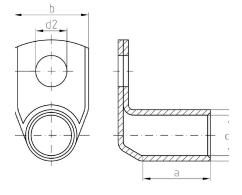



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

管状 (EN 13600) およびプレスケーブルラグ (DIN 46235) 対応クリンプツール



チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツー ル、スイベル式クリンプスター付属。

- 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
- プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
- WM 管状ケーブルラグのクリンプツールから
- 70 mm² または 120 mm² までの幅広いプロセス範囲

一般注文データ

種別	PZ RK 6/70	バージョン
注文番号	<u>1500440000</u>	6mm², 70mm², 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309058	
数量	1 ST	
種別	PZ RK 10/120	バージョン
注文番号	<u>1500450000</u>	10mm², 120mm², 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309065	
数量	1 ST	

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別	EPG 45	バージョン
注文番号	<u>1500830000</u>	プレスツール, 6mm², 150mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン
GTIN (EAN)	4050118309317	トクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	

作成日 06.11.2025 09:47:14 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

…管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別 ES EPG 45 WM 16/35 注文番号 <u>1500920000</u>

GTIN (EAN) 4050118309478

数量 1 ST

バージョン

35mm², WMクリンプ

プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別 注文番号

ES EPG 45 HEX 16/35 1500950000

GTIN (EAN) 4050118309492

数量 1 ST

バージョン

35mm², 六角クリンプ

作成日 06.11.2025 09:47:14 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別 EPG 60 パージョン 注文番号 <u>2453810000</u> プレスツール, プレスツール, 6mm², 300mm², 六角クリンプ, GTIN (EAN) 4050118468434 WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ 数量 1 ST

…管状ケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別 ES EPG/HPG 60 WM 16 パージョン 注文番号 <u>2469550000</u> 圧着ツールインサート, 16mm², WMクリンプ GTIN (EAN) 4050118483833 数量 1 ST

作成日 06.11.2025 09:47:14 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

クセサリ

...プレスケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテ リー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別 ES EPG/HPG 60 HEX 16

<u>2505170000</u> 注文番号

GTIN (EAN) 4050118519549

数量 1 ST 圧着ツールインサート, 16mm², 六角クリンプ

バージョン

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

一般注文データ

バージョン 種別 HPG 60 注文番号 2453820000

GTIN (EAN) 4050118468427

数量 1 ST

 $6mm^2$, $300mm^2$, 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト

ラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

作成日 06.11.2025 09:47:14 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

…管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別 ES APG 80 WM 16 注文番号 <u>1502470000</u>

GTIN (EAN) 4050118310498

数量 1 ST

16mm², WMクリンプ

バージョン

プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別 ES APG 80 HEX 16 注文番号 <u>1502630000</u> GTIN (EAN) 4050118310436 バージョン

16mm², 六角クリンプ

量 1 ST

作成日 06.11.2025 09:47:14 MEZ