

**VSTN/-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

**一般注文データ**

バージョン	ケーブルラグ、終端, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , なし
注文番号	<a href="#">1497130000</a>
種別	VSTN/-10
GTIN (EAN)	4050118306491
数量	50 items

**VSTN/-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	5.16 g
------	--------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠(免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**コネクタ**

導体断面、最大	10 mm <sup>2</sup>	導体断面	10 mm <sup>2</sup>
絶縁	利用できない	軸の内径 (d1)	4.5 mm
軸の外径 (d3)	7 mm	接続長さ (l)	30 mm

**分類**


ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**VSTN/-10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

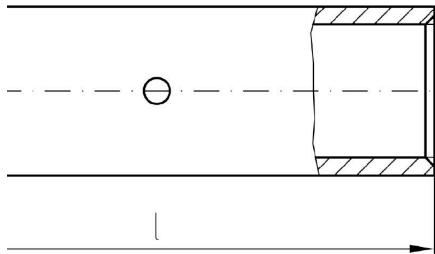

**VSTN/-10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****管状 (EN 13600) およびプレスケーブルラグ (DIN 46235) 対応クリンプツール**

チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツール、スイベル式クリンプスター付属。

- 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
- プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
- WM - 管状ケーブルラグのクリンプツールから
- 70 mm<sup>2</sup> または 120 mm<sup>2</sup> までの幅広いプロセス範囲

**一般注文データ**

種別	PZ RK 6/70	バージョン
注文番号	<a href="#">1500440000</a>	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309058	
数量	1 ST	
種別	PZ RK 10/120	バージョン
注文番号	<a href="#">1500450000</a>	10mm <sup>2</sup> , 120mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309065	
数量	1 ST	

**ツール**

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

**一般注文データ**

種別	EPG 45	バージョン
注文番号	<a href="#">1500830000</a>	プレスツール, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン
GTIN (EAN)	4050118309317	トクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	

**VSTN/-10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)**

- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンップロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

**一般注文データ**

種別	ES EPG 45 WM 10/70	バージョン
注文番号	<a href="#">1500870000</a>	70mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118309256	
数量	1 ST	

**プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)**

- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンップロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

**一般注文データ**

種別	ES EPG 45 HEX 10/70	バージョン
注文番号	<a href="#">1500940000</a>	70mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309522	
数量	1 ST	

**VSTN/-10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**アクセサリ****ツール**

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

**一般注文データ**

種別	EPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453810000</a>	プレスツール、ツール、プレスツール、6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ、WMクリンプ、インデントクリンプ、トラピーズクリンプ、楕円クリンプ
GTIN (EAN)	4050118468434	
数量	1 ST	

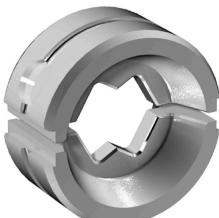**...管状ケーブルラグ対応**

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

**一般注文データ**

種別	ES EPG/HPG 60 WM 10	バージョン
注文番号	<a href="#">2469540000</a>	圧着ツールインサート, 10mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118483819	
数量	1 ST	

**VSTN/-10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****...プレスケーブルラグ対応**

- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大  $300 \text{ mm}^2$  の大きな処理範囲
  - $270^\circ$  回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンッププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

**一般注文データ**

種別	ES EPG/HPG 60 HEX 10	バージョン
注文番号	<a href="#">2505160000</a>	圧着ツールインサート, $10\text{mm}^2$ , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118519556	
数量	1 ST	

**ツール**

- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大  $400 \text{ mm}^2$  の大きな処理範囲
  - $360^\circ$  回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - APG シリーズの追加機能：
  - クリンッププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

**一般注文データ**

種別	HPG 60	バージョン
注文番号	<a href="#">2453820000</a>	$6\text{mm}^2$ , $300\text{mm}^2$ , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト
GTIN (EAN)	4050118468427	ラピーズクリンプ, 楕円クリンプ
数量	1 ST	

**VSTN/-10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****...管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)**

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

**一般注文データ**

種別	ES APG 80 WM10	バージョン
注文番号	<a href="#">1502440000</a>	10mm <sup>2</sup> , WMクリンプ
GTIN (EAN)	4050118310542	
数量	1 ST	

**プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)**

交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能：
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

**一般注文データ**

種別	ES APG 80 HEX 10	バージョン
注文番号	<a href="#">1502620000</a>	10mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118310818	
数量	1 ST	