

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,300 mm²,300 mm² - 300		
	mm ²		
注文番号	<u>1497310000</u>		
種別	KWN-M16/-300 90		
GTIN (EAN)	4050118306941		
数量	20 items		
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。		
利用可能期限	2026-03-31T00:00:00+02:00		

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-40-02-05

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合	適合			
寸法と重量					
正味重量	206.1 g	206.1 g			
環境製品コンプライアンス	ζ				
RoHS 対応状況	淮坳 (分)やたし)				
REACH SVHC		準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
	5.1Wt/0 e re/C-6/5V11	O. TWIT70で度えるOVTICは含み化しいよせん			
技術データ					
バージョン	Euroシリーズ90°	Euroシリーズ90°			
コネクタ	'	'	'		
コヤノノ					
導体断面、最大	300 mm ²	導体断面、最小	300 mm ²		
導体断面	300 mm ²	<u></u>	利用できない		
穴	M 16	識別色	なし		
軸の内径(d1)	24 mm	 軸の外径(d3)	30 mm		
軸の長さ (a)	41 mm	 接続長さ(I)	34 mm		
フランジ内径(d2)	17 mm	刃幅 (b)	43 mm		
分類					
ETIM 6.0	EC001051	ETIM 7.0	EC001051		
ETIM 8.0	EC001051	ETIM 9.0	EC001051		
ETIM 10.0	EC001051	ECLASS 9.0	27-40-02-05		
ECLASS 9.1	27-40-02-05	ECLASS 10.0	27-40-02-05		
ECLASS 11.0	27-40-02-05	ECLASS 12.0	27-40-02-05		

ECLASS 14.0

27-40-02-05

27-40-02-05

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



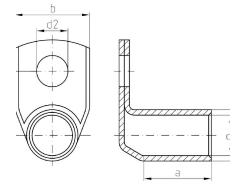



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

…管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

一般注文データ

種別 ES APG 80 WM 300 注文番号 <u>1502590000</u>

GTIN (EAN) 4050118310511

数量 1 ST

300mm², WMクリンプ

バージョン

プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

一般注文データ

種別 ES APG 80 HEX 300 注文番号 <u>1502750000</u> GTIN (EAN) 4050118310962

量 1 ST

バージョン

300mm², 六角クリンプ

作成日 09.11.2025 10:21:50 MEZ

カタログステータス / 図面 4