

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

#### 一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,16 mm²
注文番号	<u>1497450000</u>
種別	KWPN-M8/-16 90
GTIN (EAN)	4050118306873
数量	100 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
正味重量	11.19 g		
環境製品コンプライアン	<b>'</b> ス		
	Mella de RA L. L.		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	2/1 4 1 1 1 - 1 - 1	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	Cは含まれていません	
技術データ			
バージョン	DINシリーズ46235、	90°	
,, , , , , ,	5.11.5 5 77.102.007		
コネクタ			
導体断面	16 mm²	絶縁	利用できない
穴	M8	 軸の内径(d1)	5.5 mm
軸の外径(d3)	8.5 mm	 軸の長さ (a)	20 mm
接続長さ (I)	16.3 mm	フランジ内径(d2)	8.4 mm
刃幅 (b)	13 mm	銅識別番号	8 K
分類			
ETIM 6.0	EC001050	ETIM 7.0	EC001050
ETIM 8.0	EC001050	ETIM 9.0	EC001050
ETIM 10.0	EC001050	ECLASS 9.0	27-40-02-03
ECLASS 9.1	27-40-02-03	ECLASS 10.0	27-40-02-03
ECLASS 11.0	27-40-02-03	ECLASS 12.0	27-40-02-03
ECLASS 13.0	27-40-02-03	ECLASS 14.0	27-40-02-03
ECLASS 15.0	27-40-02-03		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



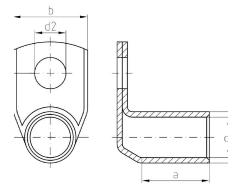



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### **Crimping tools**



非絶縁コネクタ対応クリンプツール ロールケーブルラグ、チューブラーケーブルラグ、ター ミナルピン、パラレルコネクタ、シリアルコネクタ

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

#### 一般注文データ

種別 CTN 25 D5 パージョン 注文番号 <u>9006230000</u> プレスツー

注文番号 9006230000 プレスツール, 接点対応圧着ツール, 10mm², 25mm², 六角クリンプ GTIN (EAN) 4008190198459

数量 1 ST

### 管状 (EN 13600) およびプレスケーブルラグ (DIN 46235) 対応クリンプツール



チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツー ル、スイベル式クリンプスター付属。

- 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
- プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
- WM 管状ケーブルラグのクリンプツールから
- 70 mm<sup>2</sup> または 120 mm<sup>2</sup> までの幅広いプロセス範囲

#### 一般注文データ

種別	PZ PK 6/70	バージョン
注文番号	<u>1500470000</u>	6mm², 70mm², 六角クリンプ
GTIN (EAN)	4050118309263	
数量	1 ST	
種別	PZ PK 10/120	パージョン
種別 注文番号	PZ PK 10/120 1500480000	バージョン 10mm², 120mm², 六角クリンプ
	· ·	

作成日 04.11.2025 07:21:41 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

#### ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

種別 EPG 45 バージョン

注文番号 <u>1500830000</u> プレスツール, 6mm², 150mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン

GTIN (EAN) 4050118309317 トクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

数量 1 ST

#### …管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

1 ST

数量

種別 ES EPG 45 WM 16/35 バージョン 注文番号 <u>1500920000</u> 35mm², WMクリンプ GTIN (EAN) 4050118309478

作成日 04.11.2025 07:21:41 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

#### プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテ リー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN)

ES EPG 45 HEX 16/35

1500950000

4050118309492

1 ST

バージョン

35mm², 六角クリンプ

### ツール

数量



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテ リー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

注文番号 GTIN (EAN)

種別

数量

EPG 60

2453810000

4050118468434

1 ST

バージョン

プレスツール, ツール, プレスツール, 6mm², 300mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

作成日 04.11.2025 07:21:41 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### …管状ケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- ・充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

種別 ES EPG/HPG 60 WM 16

注文番号 2469550000

GTIN (EAN) 4050118483833

数量 1 ST

バージョン 圧着ツールインサート, 16mm², WMクリンプ

#### ...プレスケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

#### 一般注文データ

種別 ES EPG/HPG 60 HEX 16 注文番号 2505170000

4050118519549

数量 1 ST

GTIN (EAN)

バージョン

圧着ツールインサート, 16mm², 六角クリンプ

作成日 04.11.2025 07:21:41 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

#### 一般注文データ

種別 HPG 60 注文番号 <u>2453820000</u>

4050118468427

数量 1 ST

GTIN (EAN)

バージョン

6mm², 300mm², 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト

ラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

### …管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り

#### 一般注文データ

種別 ES APG 80 WM 16 注文番号 <u>1502470000</u> GTIN (EAN) 4050118310498 バージョン

16mm², WMクリンプ

:量 1 ST

作成日 04.11.2025 07:21:41 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

### プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

### 一般注文データ

種別 ES APG 80 HEX 16 1502630000 注文番号 GTIN (EAN) 4050118310436 数量

1 ST

バージョン

16mm², 六角クリンプ

作成日 04.11.2025 07:21:41 MEZ