

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気 接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い 範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

バージョン	ケーブルラグ、終端,240 mm²	
注文番号	<u>1498410000</u>	
種別	KP-M12/-240	
GTIN (EAN)	4050118307672	
数量	20 items	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認					
ROHS	適合				
копо	地口				
寸法と重量					
正味重量	275 g	275 a			
環境製品コンプライアン	/ス				
	>++1Ln ,				
RoHS 対応状況		準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	U. IWt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
技術データ					
バージョン	DINシリーズ46235、	DINシリーズ46235、標準			
コネクタ					
導体断面	240 mm²	<u> </u>	利用できない		
穴	M 12	<u>軸の内径(d1)</u>	21.5 mm		
軸の外径 (d3)	29 mm	<u>軸の長さ(a)</u>	40 mm		
接続長さ (1)	92 mm		13 mm		
刃幅 (b)	42.5 mm	銅識別番号	28 K		
分類					
ETIM 6.0	EC001050	ETIM 7.0	EC001050		
ETIM 8.0	EC001050	ETIM 9.0	EC001050		
ETIM 10.0	EC001050	ECLASS 9.0	27-40-02-03		
ECLASS 9.1	27-40-02-03	ECLASS 10.0	27-40-02-03		
ECLASS 11.0	27-40-02-03	ECLASS 12.0	27-40-02-03		
ECLASS 13.0	27-40-02-03	ECLASS 14.0	27-40-02-03		
ECLASS 15.0	27-40-02-03				






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



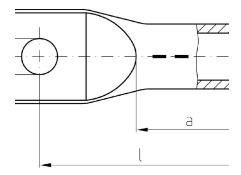



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別 EPG 60 パージョン 注文番号 <u>2453810000</u> プレスツール, プレスツール, 6mm², 300mm², 六角クリンプ, GTIN (EAN) 4050118468434 WMクリンプ, インデントクリンプ, トラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

…管状ケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

1 ST

数量

種別 ES EPG/HPG 60 WM 240 バージョン 注文番号 <u>2469640000</u> 圧着ツールインサート, 240mm², WMクリンプ GTIN (EAN) 4050118484052



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

クセサリ

...プレスケーブルラグ対応



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテ リー: 18 V、2 Ah

一般注文データ

種別 ES EPG/HPG 60 HEX 240

2505260000 注文番号

GTIN (EAN) 4050118519648

数量 1 ST バージョン

圧着ツールインサート, 240mm², 六角クリンプ

ツール



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

一般注文データ

種別 **HPG 60** 注文番号 2453820000

GTIN (EAN) 4050118468427

数量 1 ST バージョン

 $6mm^2$, $300mm^2$, 六角クリンプ, WMクリンプ, インデントクリンプ, ト

ラピーズクリンプ, 楕円クリンプ

作成日 06.11.2025 07:27:23 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

…管状ケーブルラグ対応 (EN 13600 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

一般注文データ

種別 ES APG 80 WM 240 1502580000 注文番号

4050118310689

数量 1 ST

GTIN (EAN)

バージョン

240mm², WMクリンプ

プレスケーブルラグ対応 (DIN 46235 準拠)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネク タ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 400 mm² の大きな処理範囲
- 360° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- APG シリーズの追加機能:
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵 メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読 み取り

一般注文データ

種別 注文番号 GTIN (EAN)

ES APG 80 HEX 240 1502740000

4050118310481

1 ST

バージョン

240mm², 六角クリンプ

作成日 06.11.2025 07:27:23 MEZ