

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツール、スイベル式クリンプスター付属。

- 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
- プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
- WM - 管状ケーブルラグのクリンプツールから
- 70 mm² または 120 mm² までの幅広いプロセス範囲

一般注文データ

バージョン	6mm ² , 70mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ
注文番号	1500440000
種別	PZ RK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309058
数量	1 items

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	515 mm	奥行き (インチ)	20.2755 inch
長さ	515 mm	長さ (インチ)	20.2755 inch
正味重量	2018 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
-------	------------------

クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm
-------	------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大	70 mm ²	フェルール断面積、最小	6 mm ²
クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ, WMクリンプ		

接点の説明

接点タイプ	ユーロシリーズケーブルラグ	クリンプ範囲、最大	70 mm ²
クリンプ範囲、最小	6 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

6 mm²6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M4/-6	バージョン
注文番号	1497150000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
数量	100 ST	
種別	KRN-M5/-6	バージョン
注文番号	1497170000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-6	バージョン
注文番号	1497180000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-6	バージョン
注文番号	1497190000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-6	バージョン
注文番号	1497200000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-6	バージョン
注文番号	1497210000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
数量	100 ST	

10 mm²10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KRN-M4/-10	バージョン
注文番号	1496900000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
数量	100 ST	
種別	KRN-M5/-10	バージョン
注文番号	1496910000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-10	バージョン
注文番号	1496920000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-10	バージョン
注文番号	1496930000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-10	バージョン
注文番号	1496940000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-10	バージョン
注文番号	1496950000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
数量	100 ST	

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M5/-16	バージョン
注文番号	1496970000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-16	バージョン
注文番号	1496980000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-16	バージョン
注文番号	1496990000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M10/-16	バージョン
注文番号	1497000000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-16	バージョン
注文番号	1497010000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
数量	100 ST	

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M5/-25	バージョン
注文番号	1495830000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-25	バージョン
注文番号	1496490000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-25	バージョン
注文番号	1496500000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-25	バージョン
注文番号	1496510000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-25	バージョン
注文番号	1496520000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
数量	100 ST	
種別	KRN-M14/-25	バージョン
注文番号	1496530000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

35 mm²35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-35	バージョン
注文番号	1496540000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-35	バージョン
注文番号	1496550000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-35	バージョン
注文番号	1496570000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-35	バージョン
注文番号	1496580000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
数量	100 ST	

50 mm²50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-50	バージョン
注文番号	1496590000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-50	バージョン
注文番号	1496600000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M10/-50	バージョン
注文番号	1496610000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-50	バージョン
注文番号	1496620000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
数量	100 ST	
種別	KRN-M14/-50	バージョン
注文番号	1495750000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
数量	100 ST	
種別	KRN-M16/-50	バージョン
注文番号	1496630000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
数量	100 ST	
種別	KRN-M20/-50	バージョン
注文番号	1495840000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
数量	100 ST	

70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-70	バージョン
注文番号	1496640000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-70	バージョン
注文番号	1496650000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-70	バージョン
注文番号	1496670000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-70	バージョン
注文番号	1495570000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
数量	25 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M14/-70	バージョン
注文番号	1495770000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-70	バージョン
注文番号	1495580000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-70	バージョン
注文番号	1495590000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
数量	25 ST	

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-35 S	バージョン
注文番号	1494790000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-35 S	バージョン
注文番号	1494810000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
数量	25 ST	

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-50 S	バージョン
注文番号	1494820000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
数量	25 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

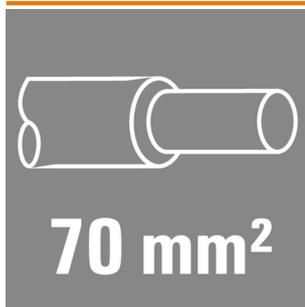
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M8/-50 S	バージョン
注文番号	1494830000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-50 S	バージョン
注文番号	1494840000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
数量	25 ST	

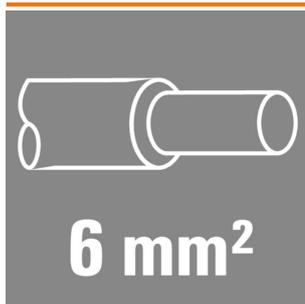
70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-70 S	バージョン
注文番号	1494850000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-70 S	バージョン
注文番号	1494860000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-70 S	バージョン
注文番号	1494870000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-70 S	バージョン
注文番号	1494880000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
数量	25 ST	

6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

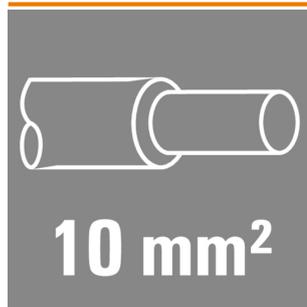
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

種別	KWN-M4/-6 90	バージョン
注文番号	1497220000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
数量	100 ST	
種別	KWN-M5/-6 90	バージョン
注文番号	1496120000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-6 90	バージョン
注文番号	1496130000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-6 90	バージョン
注文番号	1496140000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-6 90	バージョン
注文番号	1496150000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-6 90	バージョン
注文番号	1496170000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
数量	100 ST	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M5/-10 90	バージョン
注文番号	1497020000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-10 90	バージョン
注文番号	1497030000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-10 90	バージョン
注文番号	1497040000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M10/-10 90	バージョン
注文番号	1497050000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-10 90	バージョン
注文番号	1497070000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
数量	100 ST	

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M5/-16 90	バージョン
注文番号	1497080000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/16 90	バージョン
注文番号	1497090000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-16 90	バージョン
注文番号	1497100000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-16 90	バージョン
注文番号	1497110000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-16 90	バージョン
注文番号	1497120000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

25mm²25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-25 90	バージョン
注文番号	1495850000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-25 90	バージョン
注文番号	1495870000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-25 90	バージョン
注文番号	1495880000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-25 90	バージョン
注文番号	1495890000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
数量	100 ST	
種別	KWN-M14/-25 90	バージョン
注文番号	1495900000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
数量	100 ST	

35 mm²35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-35 90	バージョン
注文番号	1495910000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M8/-35 90	バージョン
注文番号	1495920000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-35 90	バージョン
注文番号	1495930000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-35 90	バージョン
注文番号	1495940000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
数量	100 ST	
種別	KWN-M14/-35 90	バージョン
注文番号	1494640000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
数量	100 ST	
種別	KWN-M16/-35 90	バージョン
注文番号	1494690000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
数量	100 ST	

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-50 90	バージョン
注文番号	1495950000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-50 90	バージョン
注文番号	1495970000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-50 90	バージョン
注文番号	1495980000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-50 90	バージョン
注文番号	1495990000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

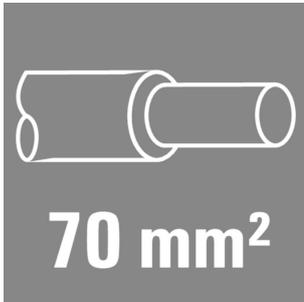
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M14/-50 90	バージョン
注文番号	1494650000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
数量	100 ST	
種別	KWN-M16/-50 90	バージョン
注文番号	1496000000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
数量	100 ST	
種別	KWN-M20/-50 90	バージョン
注文番号	1494710000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
数量	100 ST	

70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-70 90	バージョン
注文番号	1496010000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	1496020000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	1496030000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	1496040000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
数量	25 ST	
種別	KWN-M14/-70 90	バージョン
注文番号	1494660000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	1496050000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
数量	25 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M20/-70 90	バージョン
注文番号	1496070000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
数量	25 ST	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M5/-10 45	バージョン
注文番号	1496810000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-10 45	バージョン
注文番号	1496820000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-10 45	バージョン
注文番号	1496830000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-10 45	バージョン
注文番号	1496840000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
数量	100 ST	

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M5/-16 45	バージョン
注文番号	1496850000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M6/-16 45	バージョン
注文番号	1496870000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-16 45	バージョン
注文番号	1496880000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-16 45	バージョン
注文番号	1496890000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
数量	100 ST	

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-25 45	バージョン
注文番号	1496180000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
数量	100 ST	

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M8/-25 45	バージョン
注文番号	1496190000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-25 45	バージョン
注文番号	1496200000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
数量	100 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

25 mm²25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M12/-25 45	バージョン	
注文番号	1496210000	ケーブルラグ、終端	25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715		
数量	100 ST		

35 mm²35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-35 45	バージョン	
注文番号	1496220000	ケーブルラグ、終端	35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852		
数量	50 ST		
種別	KWN-M8/-35 45	バージョン	
注文番号	1496230000	ケーブルラグ、終端	35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968		
数量	50 ST		
種別	KWN-M10/-35 45	バージョン	
注文番号	1496240000	ケーブルラグ、終端	35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217		
数量	50 ST		
種別	KWN-M12/-35 45	バージョン	
注文番号	1496250000	ケーブルラグ、終端	35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002		
数量	50 ST		

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

50 mm²50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-50 45	バージョン
注文番号	1496270000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
数量	50 ST	
種別	KWN-M8/-50 45	バージョン
注文番号	1496280000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
数量	50 ST	
種別	KWN-M10/-50 45	バージョン
注文番号	1496290000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
数量	50 ST	
種別	KWN-M12/-50 45	バージョン
注文番号	1496300000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
数量	50 ST	

70 mm²70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M8/-70 45	バージョン
注文番号	1496310000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-70 45	バージョン
注文番号	1496320000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
数量	25 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M12/-70 45	バージョン
注文番号	1496330000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
数量	25 ST	

6 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-6	バージョン
注文番号	1494720000	ケーブルラグ、終端,6 mm ² ,6 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118304190	
数量	100 ST	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-10	バージョン
注文番号	1497130000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118306491	
数量	50 ST	

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

16 mm²16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-16	バージョン	
注文番号	1497140000	ケーブルラグ、終端、16 mm ² 、16 mm ² 、なし	
GTIN (EAN)	4050118306620		
数量	50 ST		

25mm²25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-25	バージョン	
注文番号	1494730000	ケーブルラグ、終端、25 mm ² 、25 mm ² 、なし	
GTIN (EAN)	4050118304275		
数量	50 ST		

35 mm²35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-35	バージョン	
注文番号	1494740000	ケーブルラグ、終端、35 mm ² 、35 mm ² 、なし	
GTIN (EAN)	4050118304428		
数量	50 ST		

PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

50 mm²50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-50	バージョン	
注文番号	1494750000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² ,なし	
GTIN (EAN)	4050118304381		
数量	50 ST		

70 mm²70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-70	バージョン	
注文番号	1494760000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし	
GTIN (EAN)	4050118304299		
数量	50 ST		