

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



チューブラーおよび圧縮ケーブルラグ対応クリンプツール、スイベル式クリンプスター付属。

- 異なる断面積に対応した統合クリンプスター
- プレスケーブルラグ対応六角クリンプツール
- WM - 管状ケーブルラグのクリンプツールから
- 70 mm² または 120 mm² までの幅広いプロセス範囲

一般注文データ

バージョン	10mm ² , 120mm ² , 六角クリンプ
注文番号	1500450000
種別	PZ RK 10/120
GTIN (EAN)	4050118309065
数量	1 items

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

深さ	660 mm	奥行き (インチ)	25.9842 inch
正味重量	3760 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

技術データ

バージョン	機械式、交換可能なインサートなし
-------	------------------

クリンプインサート

クリンプ幅	5 mm
-------	------

ツールデータクリンピング

フェルール断面積、最大.	120 mm ²	フェルール断面積、最小.	10 mm ²
クリンプタイプ/プロファイル	六角クリンプ		

接点の説明

クリンプ範囲、最大	120 mm ²	クリンプ範囲、最小	10 mm ²
-----------	---------------------	-----------	--------------------

分類

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M4/-10	バージョン
注文番号	1496900000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
数量	100 ST	
種別	KRN-M5/-10	バージョン
注文番号	1496910000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-10	バージョン
注文番号	1496920000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-10	バージョン
注文番号	1496930000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-10	バージョン
注文番号	1496940000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-10	バージョン
注文番号	1496950000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
数量	100 ST	

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

PZ RK 10/120

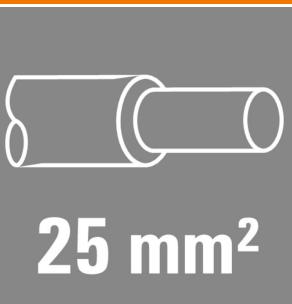
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KRN-M5/-16	バージョン
注文番号	1496970000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-16	バージョン
注文番号	1496980000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-16	バージョン
注文番号	1496990000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-16	バージョン
注文番号	1497000000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-16	バージョン
注文番号	1497010000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
数量	100 ST	

25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- ・絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- ・現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- ・DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- ・DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- ・DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- ・DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M5/-25	バージョン
注文番号	1495830000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
数量	100 ST	
種別	KRN-M6/-25	バージョン
注文番号	1496490000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-25	バージョン
注文番号	1496500000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-25	バージョン
注文番号	1496510000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
数量	100 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M12/-25	バージョン
注文番号	1496520000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
数量	100 ST	
種別	KRN-M14/-25	バージョン
注文番号	1496530000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
数量	100 ST	

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-35	バージョン
注文番号	1496540000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-35	バージョン
注文番号	1496550000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-35	バージョン
注文番号	1496570000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-35	バージョン
注文番号	1496580000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
数量	100 ST	

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

PZ RK 10/120

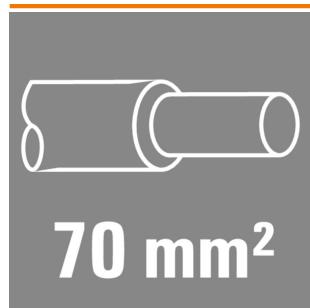
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-50	バージョン
注文番号	1496590000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
数量	100 ST	
種別	KRN-M8/-50	バージョン
注文番号	1496600000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
数量	100 ST	
種別	KRN-M10/-50	バージョン
注文番号	1496610000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
数量	100 ST	
種別	KRN-M12/-50	バージョン
注文番号	1496620000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
数量	100 ST	
種別	KRN-M14/-50	バージョン
注文番号	1495750000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
数量	100 ST	
種別	KRN-M16/-50	バージョン
注文番号	1496630000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
数量	100 ST	
種別	KRN-M20/-50	バージョン
注文番号	1495840000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
数量	100 ST	

70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-70	バージョン
注文番号	1496640000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-70	バージョン
注文番号	1496650000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
数量	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M10/-70	バージョン
注文番号	1496670000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-70	バージョン
注文番号	1495570000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
数量	25 ST	
種別	KRN-M14/-70	バージョン
注文番号	1495770000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-70	バージョン
注文番号	1495580000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-70	バージョン
注文番号	1495590000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
数量	25 ST	

95 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- ・絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- ・現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- ・DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- ・DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- ・DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- ・DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-95	バージョン
注文番号	1495820000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-95	バージョン
注文番号	1495600000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-95	バージョン
注文番号	1495610000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-95	バージョン
注文番号	1495620000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
数量	25 ST	

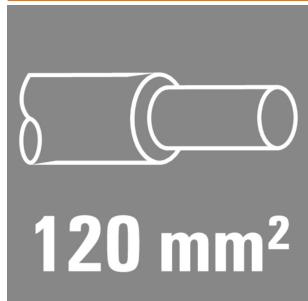
PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M14/-95	バージョン
注文番号	1495780000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-95	バージョン
注文番号	1495630000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-95	バージョン
注文番号	1495640000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
数量	25 ST	

120 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M8/-120	バージョン
注文番号	1495790000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-120	バージョン
注文番号	1495650000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-120	バージョン
注文番号	1495670000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
数量	25 ST	
種別	KRN-M14/-120	バージョン
注文番号	1495800000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
数量	25 ST	
種別	KRN-M16/-120	バージョン
注文番号	1495680000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
数量	25 ST	
種別	KRN-M20/-120	バージョン
注文番号	1495690000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
数量	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-35 S	バージョン
注文番号	1494790000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-35 S	バージョン
注文番号	1494810000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
数量	25 ST	

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

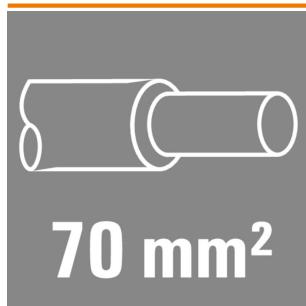
種別	KRN-M6/-50 S	バージョン
注文番号	1494820000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-50 S	バージョン
注文番号	1494830000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-50 S	バージョン
注文番号	1494840000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
数量	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-70 S	バージョン
注文番号	1494850000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-70 S	バージョン
注文番号	1494860000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
数量	25 ST	
種別	KRN-M10/-70 S	バージョン
注文番号	1494870000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-70 S	バージョン
注文番号	1494880000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
数量	25 ST	

95 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-95 S	バージョン
注文番号	1494430000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
数量	25 ST	
種別	KRN-M8/-95 S	バージョン
注文番号	1494890000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
数量	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KRN-M10/-95 S	バージョン
注文番号	1494900000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
数量	25 ST	
種別	KRN-M12/-95 S	バージョン
注文番号	1494910000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
数量	25 ST	

120 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KRN-M6/-120 S	バージョン
注文番号	1494410000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
数量	10 ST	
種別	KRN-M8/-120 S	バージョン
注文番号	1494420000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
数量	10 ST	
種別	KRN-M10/-120 S	バージョン
注文番号	1494920000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
数量	10 ST	
種別	KRN-M12/-120 S	バージョン
注文番号	1494930000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
数量	10 ST	

10 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KWN-M5/-10 90	バージョン
注文番号	1497020000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-10 90	バージョン
注文番号	1497030000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-10 90	バージョン
注文番号	1497040000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-10 90	バージョン
注文番号	1497050000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-10 90	バージョン
注文番号	1497070000	ケーブルラグ、終端, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
数量	100 ST	

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- ・絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- ・現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- ・DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- ・DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- ・DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- ・DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M5/-16 90	バージョン
注文番号	1497080000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/16 90	バージョン
注文番号	1497090000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-16 90	バージョン
注文番号	1497100000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-16 90	バージョン
注文番号	1497110000	ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
数量	100 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M12/-16 90	バージョン
注文番号	1497120000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
数量	100 ST	

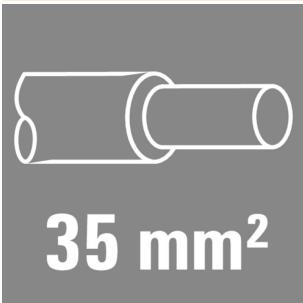
25mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-25 90	バージョン
注文番号	1495850000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-25 90	バージョン
注文番号	1495870000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-25 90	バージョン
注文番号	1495880000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-25 90	バージョン
注文番号	1495890000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
数量	100 ST	
種別	KWN-M14/-25 90	バージョン
注文番号	1495900000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
数量	100 ST	

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

種別	KWN-M6/-35 90	バージョン
注文番号	1495910000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-35 90	バージョン
注文番号	1495920000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-35 90	バージョン
注文番号	1495930000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-35 90	バージョン
注文番号	1495940000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
数量	100 ST	
種別	KWN-M14/-35 90	バージョン
注文番号	1494640000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
数量	100 ST	
種別	KWN-M16/-35 90	バージョン
注文番号	1494690000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
数量	100 ST	

50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-50 90	バージョン
注文番号	1495950000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-50 90	バージョン
注文番号	1495970000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-50 90	バージョン
注文番号	1495980000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
数量	100 ST	

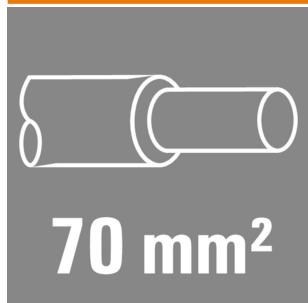
PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M12/-50 90	バージョン
注文番号	1495990000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
数量	100 ST	
種別	KWN-M14/50 90	バージョン
注文番号	1494650000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
数量	100 ST	
種別	KWN-M16/-50 90	バージョン
注文番号	1496000000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
数量	100 ST	
種別	KWN-M20/-50 90	バージョン
注文番号	1494710000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
数量	100 ST	

70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- ・絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- ・現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- ・DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- ・DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- ・DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- ・DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-70 90	バージョン
注文番号	1496010000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
数量	25 ST	
種別	KWN-M8/-70 90	バージョン
注文番号	1496020000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-70 90	バージョン
注文番号	1496030000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-70 90	バージョン
注文番号	1496040000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
数量	25 ST	
種別	KWN-M14/-70 90	バージョン
注文番号	1494660000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
数量	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

種別	KWN-M16/-70 90	バージョン
注文番号	1496050000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
数量	25 ST	
種別	KWN-M20/-70 90	バージョン
注文番号	1496070000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
数量	25 ST	

95 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M8/-95 90	バージョン
注文番号	1496080000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-95 90	バージョン
注文番号	1496090000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-95 90	バージョン
注文番号	1496100000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
数量	25 ST	
種別	KWN-M14/-95 90	バージョン
注文番号	1494670000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-95 90	バージョン
注文番号	1496110000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
数量	25 ST	

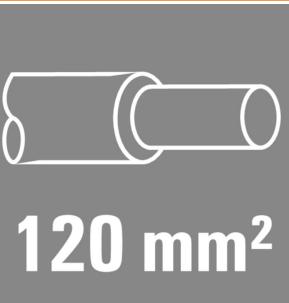
PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

120 mm²



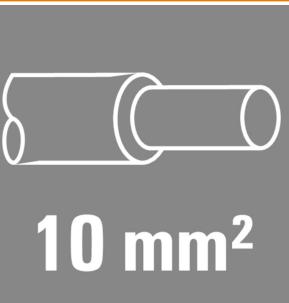
絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M8/-120 90	バージョン
注文番号	1494680000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-120 90	バージョン
注文番号	1494450000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-120 90	バージョン
注文番号	1494470000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-120 90	バージョン
注文番号	1494480000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
数量	25 ST	

10 mm²



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M5/-10 45	バージョン
注文番号	1496810000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-10 45	バージョン
注文番号	1496820000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
数量	100 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M8/-10 45	バージョン
注文番号	1496830000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-10 45	バージョン
注文番号	1496840000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
数量	100 ST	

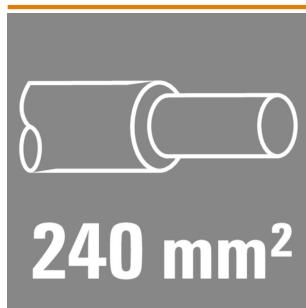
16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M5/-16 45	バージョン
注文番号	1496850000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
数量	100 ST	
種別	KWN-M6/-16 45	バージョン
注文番号	1496870000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-16 45	バージョン
注文番号	1496880000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
数量	100 ST	
種別	KWN-M10/-16 45	バージョン
注文番号	1496890000	ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
数量	100 ST	

240 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

PZ RK 10/120

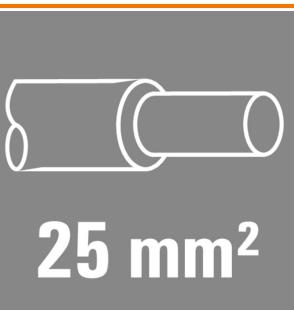
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-25 45	バージョン
注文番号	1496180000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
数量	100 ST	
種別	KWN-M8/-25 45	バージョン
注文番号	1496190000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
数量	100 ST	

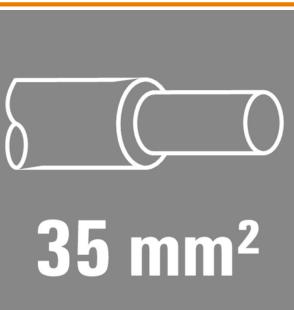
25 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M10/-25 45	バージョン
注文番号	1496200000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
数量	100 ST	
種別	KWN-M12/-25 45	バージョン
注文番号	1496210000	ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
数量	100 ST	

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-35 45	バージョン
注文番号	1496220000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
数量	50 ST	
種別	KWN-M8/-35 45	バージョン
注文番号	1496230000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
数量	50 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	KWN-M10/-35 45	バージョン
注文番号	1496240000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
数量	50 ST	
種別	KWN-M12/-35 45	バージョン
注文番号	1496250000	ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
数量	50 ST	

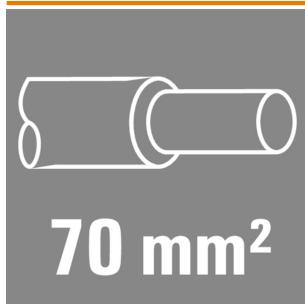
50 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M6/-50 45	バージョン
注文番号	1496270000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
数量	50 ST	
種別	KWN-M8/-50 45	バージョン
注文番号	1496280000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
数量	50 ST	
種別	KWN-M10/-50 45	バージョン
注文番号	1496290000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
数量	50 ST	
種別	KWN-M12/-50 45	バージョン
注文番号	1496300000	ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
数量	50 ST	

70 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	KWN-M8/-70 45	バージョン
注文番号	1496310000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-70 45	バージョン
注文番号	1496320000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-70 45	バージョン
注文番号	1496330000	ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
数量	25 ST	

95 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- ・絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- ・現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- ・DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- ・DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- ・DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- ・DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M8/-95 45	バージョン
注文番号	1496340000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-95 45	バージョン
注文番号	1496350000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-95 45	バージョン
注文番号	1496370000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-95 45	バージョン
注文番号	1496380000	ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
数量	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

120 mm²



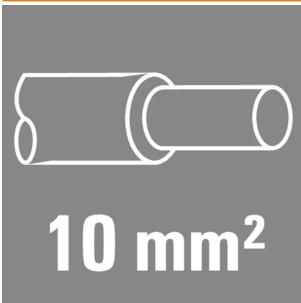
絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	KWN-M8/-120 45	バージョン
注文番号	1496390000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
数量	25 ST	
種別	KWN-M10/-120 45	バージョン
注文番号	1496400000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
数量	25 ST	
種別	KWN-M12/-120 45	バージョン
注文番号	1496410000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
数量	25 ST	
種別	KWN-M16/-120 45	バージョン
注文番号	1496420000	ケーブルラグ、終端,120 mm ² ,120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
数量	25 ST	

10 mm²



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

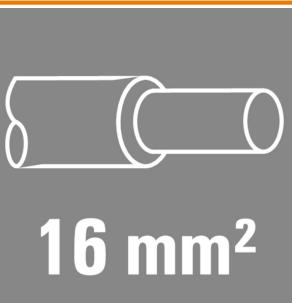
種別	VSTN/-10	バージョン
注文番号	1497130000	ケーブルラグ、終端,10 mm ² ,10 mm ² ,なし
GTIN (EAN)	4050118306491	
数量	50 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

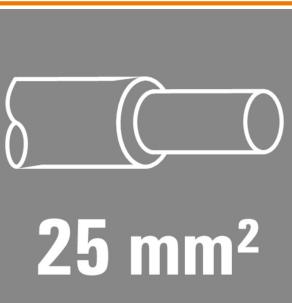
16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-16	バージョン ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² ,なし
注文番号	1497140000	
GTIN (EAN)	4050118306620	
数量	50 ST	

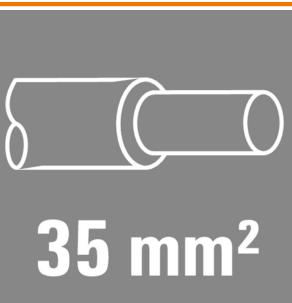
25mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-25	バージョン ケーブルラグ、終端,25 mm ² ,25 mm ² ,なし
注文番号	1494730000	
GTIN (EAN)	4050118304275	
数量	50 ST	

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-35	バージョン ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² ,なし
注文番号	1494740000	
GTIN (EAN)	4050118304428	
数量	50 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

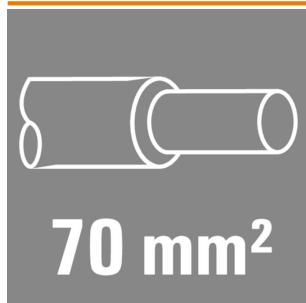
50 mm²

一般注文データ

種別	VSTN/-50	バージョン ケーブルラグ、終端,50 mm ² ,50 mm ² ,なし
注文番号	1494750000	
GTIN (EAN)	4050118304381	
数量	50 ST	

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

70 mm²

一般注文データ

種別	VSTN/-70	バージョン ケーブルラグ、終端,70 mm ² ,70 mm ² ,なし
注文番号	1494760000	
GTIN (EAN)	4050118304299	
数量	50 ST	

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

95 mm²

一般注文データ

種別	VSTN/-95	バージョン ケーブルラグ、終端,95 mm ² ,95 mm ² ,なし
注文番号	1494770000	
GTIN (EAN)	4050118304220	
数量	50 ST	

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

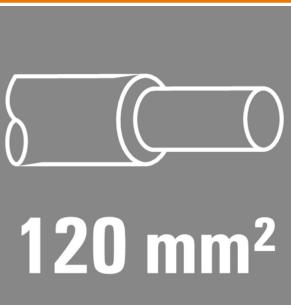
PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

120 mm²



絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

種別	VSTN/-120
注文番号	1494780000
GTIN (EAN)	4050118304282
数量	25 ST

バージョン
ケーブルラグ、終端,120 mm²,120 mm²,なし